

2 穴あけ・破り・ネジ締め

GBH 36 V-PLUS ¥139,000
GBH 36 VH-PLUS (本体のみ) ¥72,000

▶コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
 ▶リチウムイオン36V
 ▶高容量4.0Ah バッテリー2 個付
 ▶細径ソフトモードで細径ビットもOK
 ▶防振機構で快適作業!
 ▶キックバック防止機能で安全作業!
 ▶軽破つりモード(ハリオロック機構)

最小スミヨセ寸法 32mm



能力: コンクリート: 28 mmφ
 能力: ダイヤモンドコア: 80 mmφ
 能力: *鉄工: 13 mmφ
 能力: *木工: 30 mmφ
 定格電圧: DC36 V (充電式専用バッテリー)
 消費電力: 600 W
 回転数: 0 ~ 940 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 ~ 4,200 min⁻¹ (回/分)
 質量: 4.5kg (バッテリー含)
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 14.5 m/s²
 充電時間: 約40分 (空→80%ターボ充電)
 : 約80分 (空→フル充電)

*SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

キャリングケース付(プラスチック製)
 L-BOXX 238 ¥7,500 (標準付属品のみ専用のインレイ付属)

ケース・バッテリー2個・充電器付

MOVIE 動画動画はこちらから

Dimensions (H) 246X(W) 383mm

0611906052 EAN: 3165140762250

0611906050 EAN: 3165140765268

GBH 36 VF-PLUS ¥144,000
GBH 36 VFH-PLUS (本体のみ) ¥77,000

▶コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
 ▶リチウムイオン36V
 ▶クイックリリースシステム
 ▶高容量4.0Ah バッテリー2 個付
 ▶細径ソフトモードで細径ビットもOK
 ▶防振機構で快適作業!
 ▶キックバック防止機能で安全作業!
 ▶軽破つりモード(ハリオロック機構)

最小スミヨセ寸法 32mm



能力: コンクリート: 28 mmφ
 能力: ダイヤモンドコア: 80 mmφ
 能力: *鉄工: 13 mmφ
 能力: *木工: 30 mmφ
 定格電圧: DC36 V (充電式専用バッテリー)
 消費電力: 600 W
 回転数: 0 ~ 940 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 ~ 4,200 min⁻¹ (回/分)
 質量: 4.6kg (バッテリー含)
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 14.5 m/s²
 充電時間: 約40分 (空→80%ターボ充電)
 : 約80分 (空→フル充電)

*クイックリリースキールレスチャック使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

キャリングケース付(プラスチック製)
 L-BOXX 238 ¥7,500 (標準付属品のみ専用のインレイ付属)

ケース・バッテリー2個・充電器付

Dimensions (H) 246X(W) 407mm

0611907052 EAN: 3165140762335

0611907050 EAN: 3165140765275

品番: **SDS-AH/1** ¥33,900

SDSプラスアングルヘッド

1 618 580 000



144mm
103mm
23mm

SDS-AH/1 対応機種

GBH 2-18E型・GBH 2-18RE型・
 GBH 2-23E型・GBH 2-23RE型・
 GBH 2-23REA型・PBH 2100RE型

※注意: 下記の機種への取付はできません。

GBH 14.4V-LiY型・GBH 18Vシリーズ
 GBH 2-24DFR/N型・
 GBH 2-26シリーズ・GBH 2-28シリーズ・
 GBH 3-28シリーズ・GBH 24VF/38型・
 GBH 36Vシリーズ・GBH 24VFB/38型・
 GBH 24VF型・GBH 4シリーズ、その他の旧機種

品番: **SDS-AH/3** ¥38,500

SDSプラスアングルヘッド

1 619 JCO 528



155mm
103mm
23mm

SDS-AH/3 対応機種

GBH 2-26DE・GBH 2-28・GBH 2-28DV・
 GBH 3-28DRE・GBH 18V-26 (H)・
 GBH 36V (H)-PLUS・GBH 36V-LIN2 (H)・
 GBH 36V-LIN・GBH 36V-LI型


※注意: 上記の機種以外には取付はできません。

品名	注文番号	標準小売価格
標準小売価格	2 608 000 623	850

標準付属品

ハンマードリル用アングルヘッド(SDS プラスシャンク)

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されてきましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在しませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。

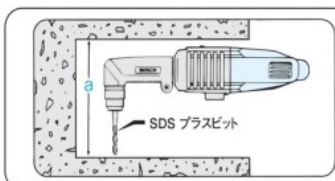

◆aの目安となる寸法は、下表のようになります。

SDS プラスビット		aの目安寸法
全長	有効長	
110	50	約200mm
160	100	約255mm
170	100	約265mm

狭い場所への穴あけに

全長110mmの短いビットをご利用いただく効果的です。また、アンカー打込棒(内部コーン打込式アンカー用)も全長95mmの短いものをご用意致しました。

* SDSプラスビットのサイズに関しては164~165ページをご覧ください。

GBH 2-18 E ¥24,000

▶ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
 ▶軽量2.0 kg
 ▶コンパクトボディ
 ▶電子無段変速

最小スミヨセ寸法 30mm



能力: コンクリート: 18 mmφ
 能力: *鉄工: 13 mmφ
 能力: *木工: 30 mmφ
 電源: 100V (50-60Hz)
 消費電力: 550W
 回転数: 0 ~ 1,550 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 ~ 3,960 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.0kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 15 m/s²
 振動3軸合成値 金工穴あけ: < 2.5 m/s²
 振動3軸合成値 ネジ締め: < 2.5 m/s²
 コード: 5m

*SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

キャリングケース付(プラスチック製) 2605438524 ¥5,300 (先端工具別売)

カーボンブラシ 1619P01777

0611258251 EAN: 3165140344333

GBH 2-18 RE ¥26,000

▶ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
 ▶軽量2.0 kg
 ▶コンパクトボディ
 ▶電子無段変速
 ▶正転・逆転機構

最小スミヨセ寸法 30mm



能力: コンクリート: 18 mmφ
 能力: *鉄工: 13 mmφ
 能力: *木工: 30 mmφ
 電源: 100V (50-60Hz)
 消費電力: 550W
 回転数: (正転): 0 ~ 1,550 min⁻¹ (回転/分)
 回転数: (逆転): 0 ~ 930 min⁻¹ (回転/分)
 打撃数: 0 ~ 3,960 min⁻¹ (回/分)
 質量: 2.0kg
 振動3軸合成値 ハンマードリル: 15 m/s²
 振動3軸合成値 金工穴あけ: < 2.5 m/s²
 振動3軸合成値 ネジ締め: < 2.5 m/s²
 コード: 5m

*SDS回転チャックセット使用
 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

キャリングケース付(プラスチック製) 2605438524 ¥5,300 (先端工具別売)

カーボンブラシ 1619P01777

0611258351 EAN: 3165140344258