

無影リング照明

Diffused Light

主な用途 光沢物表面検査／ハンダ有り・無し検査




- 反射率の高いワークの検査に向いている照明です。
- LED素子の映り込みを抑える事ができる照明です。
- 前面の拡散板により多方面からの照射効果が得られます。

無影リング照明


シリーズ名	型式名	発光色	リング内径(mm)	リング外径(mm)	消費電力	外形図
UNSシリーズ	UNS-20R74	赤 ●	φ20	φ74	24V/3.8W	UNS-20*74
	UNS-20W74	白 ○	φ20	φ74	24V/6.5W	
	UNS-20B74-2	青 ●	φ20	φ74	24V/6.5W	
	UNS-33R104	赤 ●	φ33	φ104	24V/4.8W	UNS-33*104
	UNS-33W104	白 ○	φ33	φ104	24V/8.2W	
	UNS-33B104-2	青 ●	φ33	φ104	24V/8.2W	
	UNS-44R123	赤 ●	φ44	φ123	24V/6.7W	UNS-44*123
	UNS-44W123	白 ○	φ44	φ123	24V/11.4W	
	UNS-44B123-2	青 ●	φ44	φ123	24V/11.4W	

● 緑色は受注生産にて対応させていただきます。
赤色は、より明るい4元素LEDでの製作も可能です。この場合、型式末尾に「-2」が付きます。

照射イメージ図

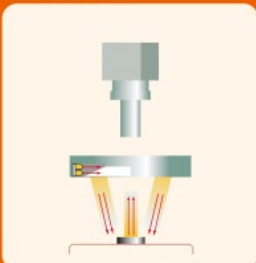

UNS-33R104 配光特性

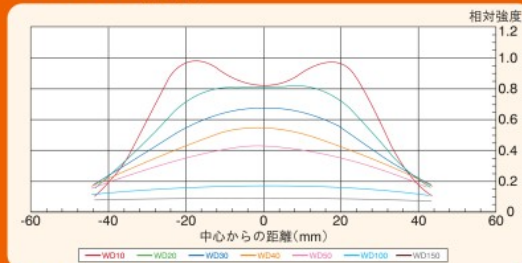

UNS-33R104 配光特性 (WD=20mm時)

