


ヤマト



Pump Head Easy Road 3

マスターフレックス ポンプヘッド“イージーロード3”

修理可能

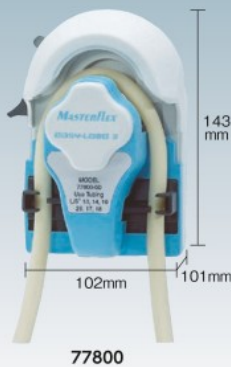

- 特長**
- チューブの交換が素早くできます。
 - チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。
 - ガラス繊維入りポリプロピレン(PP)製です。
 - 金具なしで最高4個まで連装できます。
 - モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
- 用途**
- 薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
 - 食品、飲料の送液。 ●インキ、接着剤の送液。
- 仕様**
- ローター数:3個
- 材質**
- ケース:ポリプロピレン(PP)
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途 ヤマト科学株式会社 [940154]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	流量(ml/min)		ローター材質	適合チューブNo.	質量(kg)	実績(前年比%)
				最小	最大				
★466-2768	77800-50	¥67,000	¥67,000	0.06	2300	鉄	13, 14, 16, 17, 18, 25	0.6	0(-)
★466-2784	77800-60	¥84,000	¥84,000	0.06	2300	ステンレス	13, 14, 16, 17, 18, 25	0.6	2(34)
★466-2776	77800-52	¥67,000	¥67,000	1.7	2900	鉄	15, 24, 35, 36	0.6	2(-)
★466-2792	77800-62	¥84,000	¥84,000	1.7	2900	ステンレス	15, 24, 35, 36	0.6	10(334)

☎商品のお問い合わせ:0120-405-525 <http://www.yamato-net.co.jp/>

ヤマト



Tube for Tubing Pump

マスターフレックス用チューブ(シリコン)

- 特長**
- 添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。
 - モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
- 仕様**
- 使用温度範囲:-40~100℃
- 材質**
- シリコン(過酸化処理)
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1巻 メーカー直送 運賃別途 ヤマト科学株式会社 [940154]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	内径×外径(mm)	全長(m)	使用圧力(MPa)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
★466-2822	96400-14	¥12,000	¥12,000	1.6×4.9~5.0	7.5	0.17	1	0.3	32(291)
★466-2831	96400-15	¥21,000	¥21,000	4.8×9.8~10.0	7.5	0.17	1	0.7	3(150)
★466-2849	96400-16	¥15,000	¥15,000	3.1×6.5	7.5	0.17	1	0.3	9(30)
★466-2857	96400-17	¥21,000	¥21,000	6.4×9.7~9.8	7.5	0.10	1	0.6	5(125)
★466-2865	96400-18	¥23,000	¥23,000	7.9×11.3	7.5	0.06	1	0.7	3(50)
★466-2873	96400-24	¥26,000	¥26,000	6.4×11.4	7.5	0.17	1	0.5	1(17)
★466-2881	96400-25	¥20,000	¥20,000	4.8×8.1~8.2	7.5	0.13	1	0.5	4(67)

☎商品のお問い合わせ:0120-405-525 <http://www.yamato-net.co.jp/>

ヤマト



Tube for Tubing Pump

マスターフレックス用チューブ(タイゴンE-ラボ)

- 特長**
- 透明で送液状態が容易です。 ●滑らかな内面です。 ●ガス浸透が少なく非毒性で、経年変化が少なく酸化に耐性があります。
 - モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
- 仕様**
- 使用温度範囲:0~40℃
- 材質**
- タイゴン
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1巻 メーカー直送 運賃別途 ヤマト科学株式会社 [940154]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	内径×外径(mm)	全長(m)	使用圧力(MPa)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
★492-3472	06509-14	¥12,000	¥12,000	1.6×4.9~5.0	15	0.17	1	0.4	5(32)
★492-3481	06509-15	¥30,000	¥30,000	4.8×9.8~10.0	15	0.17	1	1.3	51(243)
★492-3499	06509-16	¥16,000	¥16,000	3.1×6.5	15	0.17	1	0.6	5(167)
★492-3502	06509-17	¥26,000	¥26,000	6.4×9.7~9.8	15	0.10	1	1.0	3(100)
★492-3511	06509-18	¥34,000	¥34,000	7.9×11.3	15	0.06	1	1.1	3(60)
★492-3529	06509-24	¥39,000	¥39,000	6.4×11.4	15	0.17	1	1.5	4(50)
★492-3537	06509-25	¥22,000	¥22,000	4.8×8.1~8.2	15	0.13	1	0.9	1(20)

☎商品のお問い合わせ:0120-405-525 <http://www.yamato-net.co.jp/>

ヤマト



Tube for Tubing Pump

マスターフレックス用チューブ(タイゴン)

- 特長**
- 真空/圧力運用に最適です。 ●熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。
 - 断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。 ●モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
- 仕様**
- 使用温度範囲:-20~80℃
- 材質**
- タイゴン
- 製造国**
- アメリカ

発注単位1巻 メーカー直送 運賃別途 ヤマト科学株式会社 [940154]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	内径×外径(mm)	全長(m)	使用圧力(MPa)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
★466-2261	06404-14	¥13,000	¥13,000	1.6×4.9~5.0	15	0.17	1	0.4	1(50)
★466-2270	06404-15	¥20,000	¥20,000	4.8×9.8~10.0	15	0.17	1	1.0	20(182)
★466-2288	06404-16	¥13,000	¥13,000	3.1×6.5	15	0.17	1	0.5	1(34)
★466-2296	06404-17	¥17,000	¥17,000	6.4×9.7~9.8	15	0.10	1	0.9	1(-)
★466-2300	06404-18	¥19,000	¥19,000	7.9×11.3	15	0.06	1	1.0	11(58)
★466-2318	06404-24	¥25,000	¥25,000	6.4×11.4	15	0.17	1	1.3	24(96)
★466-2326	06404-25	¥14,000	¥14,000	4.8×8.1~8.2	15	0.13	1	0.7	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-405-525 <http://www.yamato-net.co.jp/>