

複雑なコーナーもカバーできるので、あらゆる作業現場で採用されております

ジャバラマット


動画で確認!



製品の特長



付けるコツ

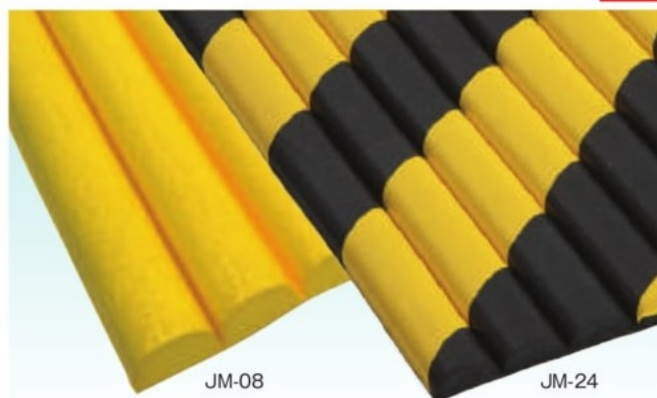

JM-08

JM-24

特長

- 平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
- 非常に柔らかく弾力性に優れています。

用途

- 平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。

取付方法

- 専用両面テープ(別売P27「ジャバラマット専用両面テープ」)、または接着剤(別売P20「くっつくぞ」)

キレイに付けるコツ



H鋼に

駐車場の柱に

ぶつかりやすい所に

カラーバリエーション



イエロー

ブルー

グリーン

ライトグレー

ブラウン

ベージュ

ブラック

ブラック/イエロー

品名	ジャバラマット 小	ジャバラマット 大
イメージ	 600mm x 900mm	 1,200mm x 1,800mm
品番/カラー	JM-08 イエロー	JM-01 イエロー
	JM-09 ブルー	JM-02 ブルー
	JM-10 グリーン	JM-03 グリーン
	JM-11 ライトグレー	JM-04 ライトグレー
	JM-12 ブラウン	JM-05 ブラウン
	JM-14 ベージュ	JM-07 ベージュ
	JM-29 ブラック	JM-28 ブラック
	JM-24 ブラック/イエロー	JM-25 ブラック/イエロー
価格(枚、税抜)	¥2,500	¥9,000
価格(枚、税抜)	¥3,500	¥13,000
サイズ(mm)	約巾600×長900×厚9	約巾1,200×長1,800×厚9
重量(g)	約460	約1,900
材質	EVA樹脂	
箱入数(枚)	10	


衝突事故対策

26

ジャバラマット・ジャバラマットハードタイプ

強い衝撃から守るハードタイプ

ジャバラマットハードタイプ **NEW**

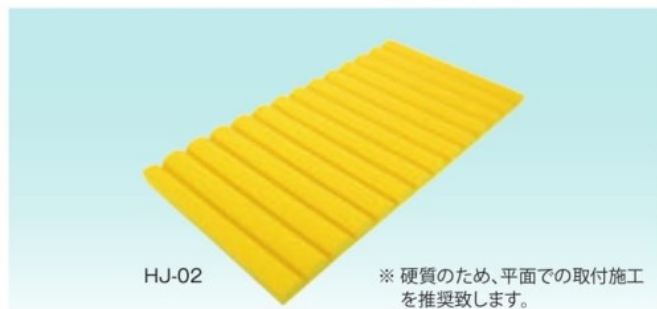

HJ-02

※硬質のため、平面での取付施工を推奨致します。

特長

- 強い衝撃から対象物を守ります。
- 材質の硬度は約70度と非常に硬質です。
- 摩耗、耐久性に優れています。

用途

- 設備の衝突対策。
- 荷締め(ラッシング)時の荷物の保護、キズ防止。

取付方法

- 専用両面テープ(別売P27「ジャバラマット専用両面テープ」)、または接着剤(別売P20「くっつくぞ」)



設備の衝突対策に

壁面の保護に

荷締めの緩衝材に

品名	ジャバラマットハードタイプ 150×300	ジャバラマットハードタイプ 200×400
イメージ	 150mm x 300mm	 200mm x 400mm
品番/カラー	HJ-02 イエロー	HJ-01 イエロー
価格(枚、税抜)	¥1,100	¥1,400
サイズ(mm)	約幅150×長300×厚12	約幅200×長400×厚12
重量(g)	約130	約232
材質	EVA樹脂	
箱入数(枚)	50	