


カラーの組合せ自由なポリエチレン製のポール。ベースもポリエチレンとゴム製から選べます。

カラープラポール 動画で確認!  製品の特長

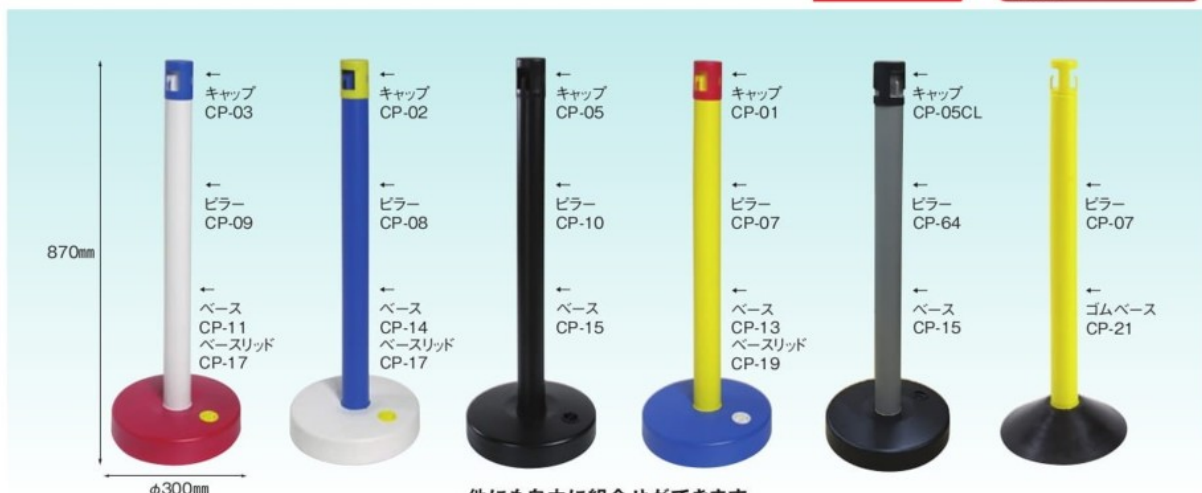

他にも自由に組合せができます

チェーンスタンド

30

カラープラポール



特長

- 自由なカラーを選択できるチェーンスタンドです。
- ベースは本体に水や砂を入れる、水重石式。(満水時約3.5kg)
- ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。
- キャップパーツでポール先端部の視認性を高めます。
- キャップロック付きは不意なチェーンの落下を防止します。
- 内径6mm以上のプラチェーンをご使用いただけます。



品名	カラープラポール キャップ	カラープラポール キャップ ロック付き	カラープラポール ビラー	カラープラポール ベース	カラープラポール ベースリッド	カラープラポール ゴムベース	カラープラポール アーチサインキャップ用 ゴムベース
イメージ							
品番/カラー	CP-01 レッド CP-02 イエロー CP-03 ブルー CP-04 ホワイト CP-05 ブラック	CP-01CL レッド CP-02CL イエロー CP-03CL ブルー CP-04CL ホワイト CP-05CL ブラック	CP-06 レッド CP-07 イエロー CP-08 ブルー CP-09 ホワイト CP-10 ブラック CP-64 グレー	CP-11 レッド CP-12 イエロー CP-13 ブルー CP-14 ホワイト CP-15 ブラック	CP-16 レッド CP-17 イエロー CP-18 ブルー CP-19 ホワイト CP-20 ブラック	CP-21 ブラック	CP-63 ブラック
価格(個、税抜)	¥100	¥200	¥750	¥750	¥50	¥750	¥2,300
サイズ(mm)	約幅67×高86.5	約幅67×高86.5	約幅63×高863	約幅300×高70	約幅43×高15	約幅300×高70	約幅300×高70
重量(g)	約15	約15	約380	約435	約5	約2,650	約5,200
材質	PE(ポリエチレン)				PVC	ゴム	
箱入数(個)	20	20	20	20	100	8	3