

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Solar Construction Light
安全コーン用ソーラー工事灯

同商品群在庫数 **58** アイテム



85mm
270mm
SCLC-R

ソーラー部

特長

- ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。
- 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
- 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。

仕様

- 電源:ソーラー充電式
- 点灯パターン:回転式
- ON-OFFスイッチ付
- 夜間自動点滅機能付
- ソーラー部サイズ:40×70mm

製造国 ●中国

使用例

発注単位1個 株式会社トラスコ中山 [918147]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	LED球	幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
207-2559	SCLC-R	¥1,843	¥2,150	赤	6	85×270	20	211	906(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

グリーンクロス Solar Led
“ソーラースパークアイ”

同商品群在庫数 **17** アイテム



60.8mm
44mm
1107100001

商品紹介動画

特長

- コーンに付けたまま重ねて収納できる工事灯です。
- 日が沈むと暗さを感じて点滅発光し、日が昇ると明るさを感じて消灯し充電を始めます。
- コーンに差し込むだけで取付可能です。

用途 ●安全対策用品に。

仕様

- 電池:太陽電池(単結晶)
- 無日照動作:約170時間(夜間のみ発光)
- スイッチ切り替え(ON⇄OFF)

材質 ●ポリカーボネート

製造国 ●中国

使用例

発注単位1個 株式会社グリーンクロス [371201]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	LED数(個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
217-2205	1107100001	¥1,971	オープン	赤	赤×4個	60.8×60.8×44	1	40	-

☎商品のお問い合わせ:078-304-7811 <http://www.green-cross.co.jp/>

ミツギロン LED Light
LEDライト“ソーラーパンチ”

同商品群在庫数 **28** アイテム



80mm
141.5mm
39mm
LED-SP (ソーラーパンチ)

LE-SK (Sクランプ)

特長

- 赤青交互点滅します。
- ソーラーパネル仕様のミニタイプです。
- 蓄電池内蔵タイプです。

用途 ●工事灯に。

仕様

- 電源:ニッケルカドミウム単4蓄電池
- 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
- 連続点灯時間:150時間(満充電時)

材質 ●ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート、ABS樹脂

製造国 ●中国

使用例


発注単位1個 株式会社ミツギロン [888483]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
375-9695	LED-SP	¥1,857	¥2,500	80×141.5	50	140	3255(64)

☎商品のお問い合わせ:072-257-7281 <http://www.mitsugiron.co.jp/>

グリーンクロス LED Cone Cover
LEDコーンカバー

同商品群在庫数 **7** アイテム



5808240

特長

- 赤LEDが24個付いているので視認性が良いです。
- コーンにかぶせるだけの簡単装着です。

用途 ●夜間の工事現場などに。

仕様

- 高さ340mm×上部直径100mm×下部直径190mm
- 赤LED24個
- 電源:単3電池×2本(別売)
- 作業時間:約50時間

材質 ●反射材:PVC

製造国 ●中国

専用取付具


発注単位1個 株式会社ミズケイ [918147]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	品名	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
375-9954	LE-SK	¥686	オープン	Sクランプ	50	164	2739(80)

☎商品のお問い合わせ:072-257-7281 <http://www.mizukei.com/>

キタムラ Rabbit Eye
2灯式LED警告灯“ラビットアイ”

同商品群在庫数 **12** アイテム

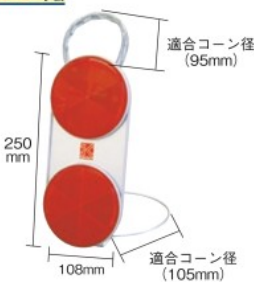

250mm
108mm
適合コーン径(95mm)
適合コーン径(105mm)
RK-3R

特長

- コーンに設置して使用します。
- 単3乾電池2本で約10時間使用可能です。(電池付属)
- ON-OFFスイッチが付いています。

用途 ●あらゆる所で使用できる多用適応型の強力警告灯。

材質

- 本体:ポリカーボネート
- レンズ:メタクリル樹脂

製造国 ●日本

点灯時

発注単位1個 株式会社キタムラ産業 [358015]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
328-2058	RK-3R	¥13,571	¥16,000	108×250	10	460	121(51)

☎商品のお問い合わせ:072-966-2344 <http://www.kitamuraindustry.co.jp/>

ミズケイ LED Cone Cover
LEDコーンカバー

同商品群在庫数 **7** アイテム



5808240

特長

- 赤LEDが24個付いているので視認性が良いです。
- コーンにかぶせるだけの簡単装着です。

用途 ●夜間の工事現場などに。

仕様

- 高さ340mm×上部直径100mm×下部直径190mm
- 赤LED24個
- 電源:単3電池×2本(別売)
- 作業時間:約50時間

材質 ●反射材:PVC

製造国 ●中国

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4103 単3
品番 TLR6G-P4S 4本入

発注単位1枚 株式会社ミズケイ [918147]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
195-2973	5808240	¥2,980	¥2,980	50	172	10(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-6078 <http://mizukei.com/>

キャットアイ Solar Warning Light HB-120
ソーラー式工事灯“HB-120”

同商品群在庫数 **3** アイテム



42.3mm
154.3mm
HB-120

緑点灯時
赤点灯時

特長

- 特殊拡散レンズにより光源が大きく見えます。
- 夜間自動点滅タイプです。
- 蓄電池内蔵型です。

仕様

- 点滅回数:220回/分
- 赤/緑交互点滅
- 高輝度LED使用
- 0~満充電:8時間
- 満充電時連続動作時間:90時間

製造国 ●中国

発注単位1台 株式会社キャットアイ [310337]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
160-7724	HB-120	¥1,750	オープン	42.3×154.3	50	130	358(122)

☎商品のお問い合わせ:06-6719-2637 <http://www.cat-eye.com/jp/>

キャットアイ Flush Eye
同期点滅式工事灯“フラッシュアイ”

同商品群在庫数 **3** アイテム



140mm
304mm
RBP-400 R/W

商品紹介動画

特長

- 同期点滅式工事灯です。

用途 ●工事灯、視線誘導灯として。

仕様

- 電源:単1乾電池×2本(別売)
- 防滴構造
- 連続点灯時間:約240時間(アルカリ乾電池使用時)

材質

- カバー:本体:ポリカーボネート
- グリップ:ポリエチレン

製造国 ●中国

梱包数:25個

発注単位1個 株式会社キャットアイ [310337]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	LED球	幅×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
788-7108	RBP-400 R/W	¥6,900	¥6,900	赤/白	赤×3個、白×3個	140×304	410	54(50)

☎商品のお問い合わせ:06-6719-2637 <http://www.cat-eye.com/jp/>