
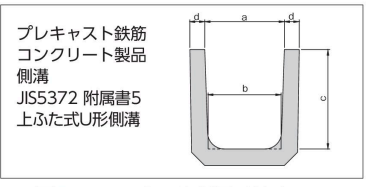


# 組構式 U字溝用スチールグレーチング

## GTU

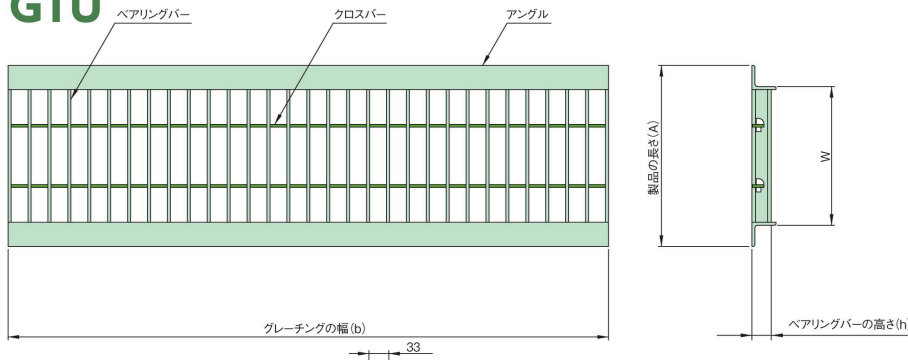

■コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法 (mm)			
		a	b	c	d
1種 (歩道用)	150	150	140	150	30
	180	180	170	180	35
	240	240	220	240	45
2種 (車道用)	300A	300	260	240	50
	300B			300	
	300C	360	310	360	50
	360A			300	
	360B	360	360		
	450	450	400	450	55
600	600	540	600	70	

■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき


### 側溝用

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 b × W × h	製品長さ A	アンクル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)
T-14	120	GTU 25-12	995 × 110 × 25	180	L40 × 40 × 5	8.1	5,600
	150	GTU 25-15	995 × 140 × 25	210	L40 × 40 × 5	9.4	6,600
	180	GTU 32-18	995 × 170 × 32	240	L40 × 40 × 5	11.1	7,800
	200	GTU 32-20	995 × 190 × 32	260	L40 × 40 × 5	11.7	8,100
	240	GTU 38-24	995 × 230 × 38	300	L40 × 40 × 5	14.0	9,800
T-6	180	GTU 25-18	995 × 170 × 25	240	L40 × 40 × 5	10.1	6,900
	200	GTU 32-20	995 × 190 × 32	260	L40 × 40 × 5	11.7	8,100
	240	GTU 32-24	995 × 230 × 32	300	L40 × 40 × 5	12.9	8,600
	300	GTU 38-30	995 × 290 × 38	360	L40 × 40 × 5	16.6	11,300
T-2	120	GTU 19-12	995 × 110 × 19	180	L40 × 40 × 5	7.4	5,500
	150	GTU 19-15	995 × 140 × 19	210	L40 × 40 × 5	8.7	6,000
	180	GTU 19-18	995 × 170 × 19	240	L40 × 40 × 5	9.3	6,300
	200	GTU 25-20	995 × 190 × 25	260	L40 × 40 × 5	10.5	7,200
	240	GTU 25-24	995 × 230 × 25	300	L40 × 40 × 5	11.4	7,800
	300	GTU 32-30	995 × 290 × 32	360	L40 × 40 × 5	15.1	10,400
乗用車 5.0kN/m <sup>2</sup>	300	GTU 25-30	995 × 290 × 25	360	L40 × 40 × 5	13.3	9,600
	240	GTU 19-24	995 × 230 × 19	300	L40 × 40 × 5	10.6	7,000
	300	GTU 19-30	995 × 290 × 19	360	L40 × 40 × 5	12.1	8,500

⊕はクロスバーが付きません

## GUP

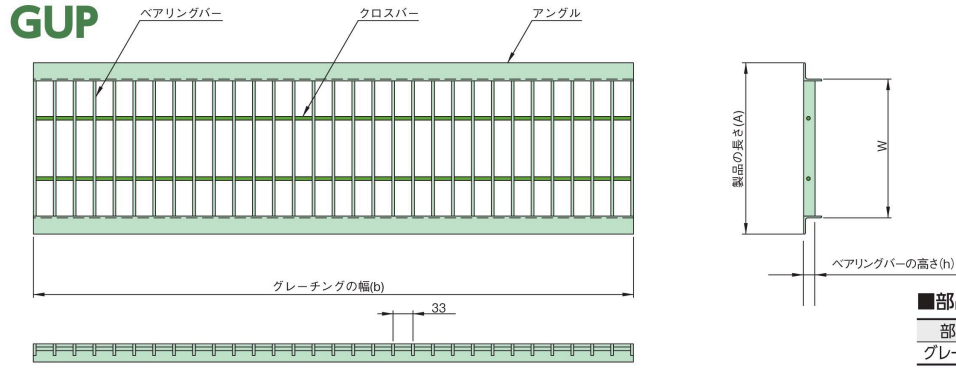

■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき

### 歩道用

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 b × W × h	製品長さ A	アンクル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)
5.0kN/m <sup>2</sup>	90	GUP 19-09	995 × 80 × 19	134	L30 × 30 × 3	4.1	4,600
	100	GUP 19-10	995 × 90 × 19	144	L30 × 30 × 3	4.4	4,600
	120	GUP 19-12	995 × 110 × 19	164	L30 × 30 × 3	4.8	4,800
	150	GUP 19-15	995 × 140 × 19	194	L30 × 30 × 3	5.6	5,000
	180	GUP 19-18	995 × 170 × 19	224	L30 × 30 × 3	6.2	5,400
	200	GUP 19-20	995 × 190 × 19	244	L30 × 30 × 3	6.7	6,300
	240	GUP 19-24	995 × 230 × 19	284	L30 × 30 × 3	7.5	6,600
300	GUP 19-30	995 × 290 × 19	344	L30 × 30 × 3	9.0	8,200	

⊕はクロスバーが付きません

### 製品情報

- U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアンクルを溶接したものです。U字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。
- ▲ 側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。

## 例 GTU 19-15

一般 U 字溝用溝蓋記号 | 溝幅寸法 (150mm) | ベアリングバー高さ (19mm)