

フラット照明

LFL series

製品詳細はWEBサイトへ

CCS LFL


検索



スマートフォン・携帯電話からもご利用いただけます。

サーチエンジン検索をご利用ください。

フラットな発光面から拡散光を照射

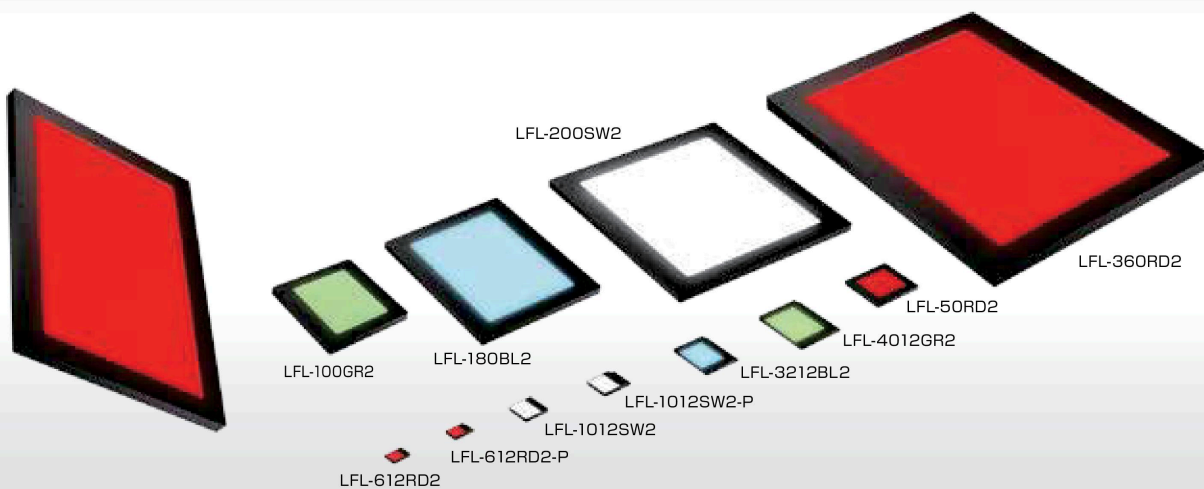

用途例 各種寸法計測 / 外観検査 / 各種異物検査 / 液面検査 / 金属部品のバリ検査 / 包装材の破れ・汚れ検査 など

43機種の豊富なラインアップ


豊富なラインアップ

発光面のサイズが25x25mmから360x250mmまで9種類のサイズと、各発光色をあわせて35機種をラインアップ。

筐体に取り付け用プレートを追加した、LFL-612-PとLFL-1012-Pを合わせると全部で43機種の豊富なラインアップとなります。

軽量・薄型で省電力タイプ

照明の厚みが最小6mmの薄型設計のため、省スペース設置が可能です。

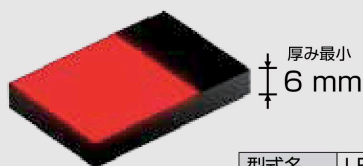


型式名	LFL-612RD2
消費電力	24 V/0.6 W
質量	25 g

独自の導光方式を採用

導光拡散板の外周にLEDを配置。特殊パターン加工により、拡散効果を高めた照射光を実現しました。

LFL-100の断面構造イメージ

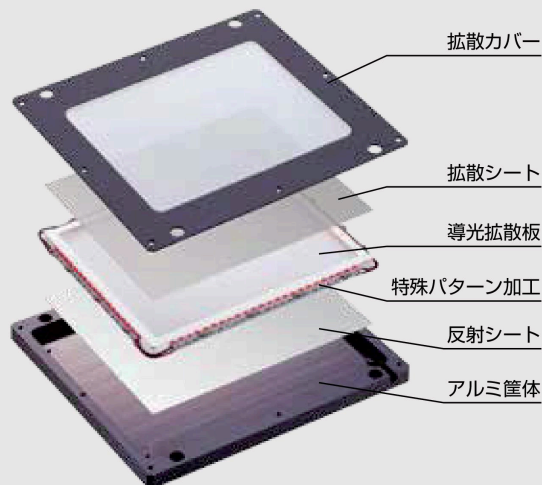


特注例

例：形状を変更

形状変更 穴あけ加工した照明を製作し、中心部に物を通すことが可能

カメラ窓としても利用可能

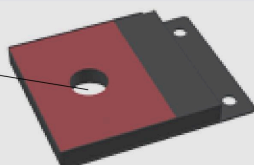

- 外径・内径変更
- 波長・色温度変更
- 高出力化
- ケーブル長変更
- 照射角度変更
- 形状・材質変更
- コネクタ形状変更
- 取付・固定変更
- など

その他、お気軽にお問い合わせください。

構成例

四角形の導光拡散板の外周にLEDを埋め込むように配置。フラットな発光面から拡散光を照射。

LFL-100

