


▶ オプティカルベース ◯ 定盤

● 防音、その他

特長 Sales Point

- コンプレッサの音を低減できる防音BOX (最大W400mm×H400mm×D600mmまで対応)があります。
- 組立式で、長寿命ファンが内部の熱を強制排気、埋込型の温度計標準装備、最大φ50mmまでのホースに対応します。

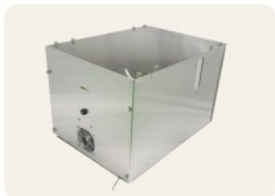

▲ SIBc 防音ボックス

- 光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。
- 1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックへ切断して使用できます。
- 各ブロック中心のφ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。



▲ TT-DR 防振パット

- 空気ばねと防振ゴムの両方の特性を有し、防振ゴムとスプリングの中間の減衰が得られます。
- 密封式タイプなのでハンドポンプ(別売り)でエア供給をします。(コンプレッサー不要)



▲ ニューマクッション

- 油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エア配管がない場合に除振台の空気源として使用できます。
- 圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されている静音タイプです。



▲ CVS-200-R コンプレッサ

■ コンプレッサ

| 製品番号    | CVS-200-R         |             |
|---------|-------------------|-------------|
| 製品名     | コンプレッサ            |             |
| 価格(税抜)  | 本体価格              | 改定 ¥160,000 |
|         | 送料                | 別途御見積       |
| 出力      | 0.2kW             |             |
| 最高圧力    | 0.65MPa           |             |
| 空気タンク容量 | 5.5ℓ              |             |
| 騒音レベル   | 54dB(Aスケール)       |             |
| 電源電圧    | AC100V 50/60Hz    |             |
| 外形      | 285mm×300mm×405mm |             |
| 質量      | 13kg              |             |

■ 防音ボックス

| 製品番号     | SIBc                 |             |
|----------|----------------------|-------------|
| 製品名      | 防音ボックス               |             |
| 価格(税抜)   | 本体価格                 | 改定 ¥575,000 |
|          | 送料                   | 別途御見積       |
| 最大ポンプサイズ | W400mm×H400mm×D600mm |             |
| 本体サイズ    | W560mm×H500mm×D754mm |             |
| 質量       | 約45kg                |             |

■ 防振パット

| 製品番号  | 製品名   | 価格(税抜) | 寸法                        |
|-------|-------|--------|---------------------------|
| TT-DR | 防振パット | ¥5,000 | 1シート<br>160mm×160mm×t15mm |

■ ニューマクッション

| 製品番号     | 価格(税抜)     |       | 積載荷重          |                 |                 |
|----------|------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
|          | 本体価格       | 送料    | 最小            | 適正              | 最大              |
| NPC-200  | 改定 ¥33,000 | 別途御見積 | 735N(75kgf)   | 1470N(150kgf)   | 1960N(200kgf)   |
| NPC-400  | 改定 ¥36,000 | 別途御見積 | 1470N(150kgf) | 2940N(300kgf)   | 3920N(400kgf)   |
| NPC-800  | 改定 ¥66,000 | 別途御見積 | 2940N(300kgf) | 3920N(400kgf)   | 7840N(800kgf)   |
| NPC-1200 | 改定 ¥78,000 | 別途御見積 | 3920N(400kgf) | 5880N(600kgf)   | 11800N(1200kgf) |
| NPC-1600 | 改定 ¥94,000 | 別途御見積 | 5880N(600kgf) | 11800N(1200kgf) | 15700N(1600kgf) |

※最小から最大の範囲内の荷重でご使用ください(無負荷時にエアを入れないでください)。  
 ※空気封入後取付高さ90mm(+7mm、-0mm)  
 ※最大空気室圧力0.44MPa

オプティカル  
ベース

オプティカル  
アークセザリ

オプティカル  
エレメント

精密研磨台

定盤

ベース

レール

水準器

ベース板

スタンド

ボール

マクシマム  
スキャン

クロス