



レール、水準器 光学ベース

光学ベース

光学アクセサリ

光学エレメント

精密検査台

定盤

ベース

レール

水準器

ベース板

スタンド

ポット

マグネット

クロス

クランプ

マグネット

クロス

クランプ

クランプ

クランプ

クランプ

クランプ

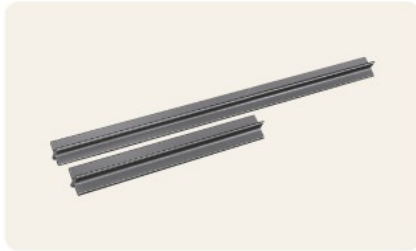
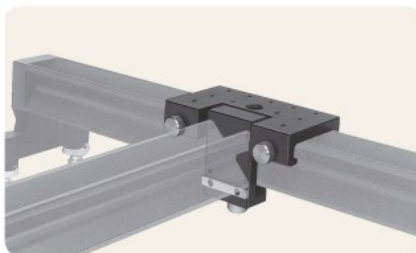
クランプ

クランプ

光学ベース
光学アクセサリ
光学エレメント
精密検査台
定盤
ベース
レール
水準器
ベース板
スタンド
ポット
マグネット
クロス
マグネット
クロス
クランプ
クランプ
クランプ
クランプ
クランプ
クランプ

● レール、水準器

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品▲ C-210-(1)~(4)
小型X型レール▲ C-211-(1)P/(2)P
X型レールキャリア▲ C-212-(1)/(2)
X型レールスタンド▲ C-216P
T型キャリア

特長 Sales Point

- アルミ製のX型レールです。
- 専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。
- シール付メモリが付属しています。
- 専用のキャリア(X型キャリア C-211-(1)P、C-211-(2)P)はM16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
- レールスタンド、T型キャリアでX型レールを固定・保持することができます。

製品番号	製品名	価格(税抜)	レール長	質量
C-210-(1)	小型X型レール L=500	¥15,000	500mm	1.4kg
C-210-(2)	小型X型レール L=1000	¥25,000	1,000mm	2.8kg
C-210-(3)	小型X型レール L=1500	¥35,000	1,500mm	4.2kg
C-210-(4)	小型X型レール L=2000	¥40,000	2,000mm	5.7kg
C-211-(1)P	X型レールキャリア W=40	¥7,500	—	0.2kg
C-211-(2)P	X型レールキャリア W=80	¥8,500	—	0.3kg
C-212-(1)	X型レールスタンド	¥25,000	—	0.5kg
C-212-(2)	X型レールスタンド(水平出し機構付)	¥30,000	—	0.7kg
C-216P	T型キャリア	¥17,000	—	0.5kg



▲ C-165-(1)/(2)、C-166-(3)

特長 Sales Point

- 気泡管を備えた水準器です。
- 取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。
- 丸型と平行度測定にも使用できる精密型があります。

製品番号	製品名	価格(税抜)	感度	質量
C-165-(1)	丸型水準器	¥12,000	—	0.13kg
C-165-(2)	丸型水準器(簡易型)	改定 ¥5,000	—	0.01kg
C-166-(3)	精密水準器	¥28,000	1mにつき 0.05mm (10 ⁻⁴)	0.22kg

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。