

 
小形直動精密レギュレータ

# RJB500 Series

ノンブリス仕様・コンパクト・省スペース形。

● 接続口径：ワンタッチ継手φ4、φ6

JIS 記号



## 仕様

項目	RJB500	
使用流体	圧縮空気	
最高使用圧力	MPa	1.0
耐圧力	MPa	1.5
周囲温度・流体温度	℃	5~60
設定圧力	MPa	0.02~0.5(0.01~0.2) (注1)
感度	MPa	0.001 {ロック感度0.004} (注2)
空気消費量	ℓ/min	1.5(注3)
接続口径	IN-OUT	ワンタッチ継手: φ4・φ6
	GAUGE	Rc 1/8
質量	g	90 (圧力計なし: 65)


注1: ( ) 内は、低圧用です。

注2: 調圧ノブロック最小ピッチでの設定圧力感度です。


注3: 2次側設定圧力0.1MPa時の値です。

## 流量特性


● RJB500-※※C4

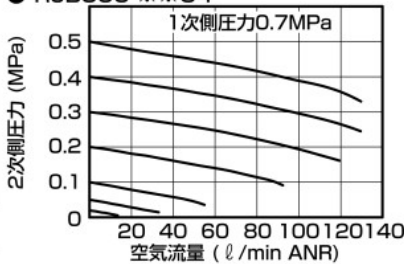


● RJB500-※※C6

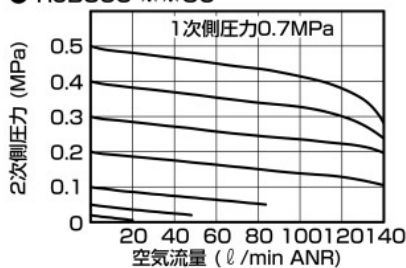


● RJB500-※※C4-L

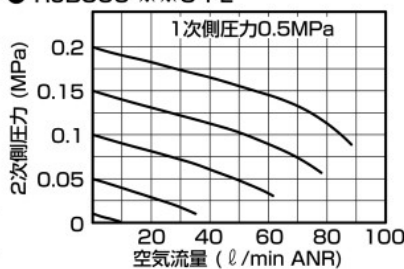


● RJB500-※※C6-L

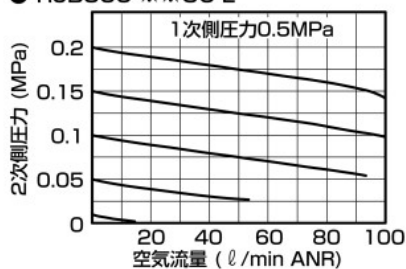

## 圧力特性

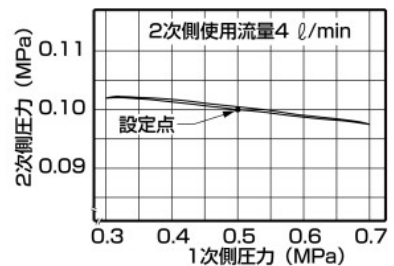

## リリーフ特性

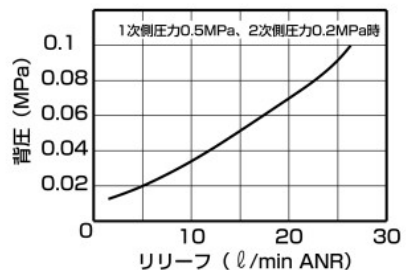

## 形番表示方法

RJB500 - SSC4 - P

機種形番

① 接続

② オプション

## ⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1: 0~1.0MPa圧力計が組付けとなります。

注2: 0~0.4MPa圧力計が組付けとなります。

注3: パネルに取付の場合には、オプション記号“P”付を指定ください。

記号		内容	
<b>① 接続</b>			
方向	IN	S	ストレート
		L	エルボ
	OUT	S	ストレート
		L	エルボ
口径	C4	φ4	
	C6	φ6	
<b>② オプション</b>			
パネルマウント	無記号	ナット無し	
	P	ナット付	
圧力レンジ	無記号	0.02~0.5MPa 注1	
	L	0.01~0.2MPa 注2	
圧力計	無記号	圧力計付	
	T	圧力計なし(ゲージポートRc1/8)	