

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレン
セパレータ
機械式
圧力SW
残圧排出弁
スロースタート
バルブ
抗菌
除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバブル
FRL
屋外FRL
アダプタ
ジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアースタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式
圧力SW
音価・
密着確認SW
エアセンサ
クーラント用
圧力SW
気体検知センサ
コントローラ
水漏れ検知センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガンマ)
気体
発生装置
冷凍式
ドライヤ
乾燥剤式
ドライヤ
高分子膜式
ドライヤ
メインライン
フィルタ
ドレン
排出器他
巻末



逆止め弁

CHV2 Series

圧縮空気などの流体の逆流を完全防止。種類も豊富に10タイプ。

● 接続口径：Rc1/8～Rc1 1/2

JIS 記号




おもな特長

- 豊富なバリエーション
配管口径Rc1/8～Rc1 1/2までのシリーズ化。
- 小型、軽量
- オプションの充実
フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。小口径タイプには取付ブラケットを用意。
- すっきりとした形状
- 地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易

仕様

形番	CHV2-6	CHV2-8-J	CHV2-8	CHV2-10-J	CHV2-10	CHV2-15	CHV2-20	CHV2-25	CHV2-32	CHV2-40
使用流体	圧縮空気									
最高使用圧力	MPa				1					
最低使用圧力	MPa				0.03					
耐圧力	MPa				1.5					
クラッキング圧力	MPa				0.02					
流体温度	℃				5～60					
周囲温度	℃				0～60 (但し、凍結なきこと)					
接続口径	Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	
質量	g	47	81	140	265	875				
取付板質量	g	10	15							
有効断面積	mm ²	28	55	60	94	110	220	250	700	730

形番表示方法

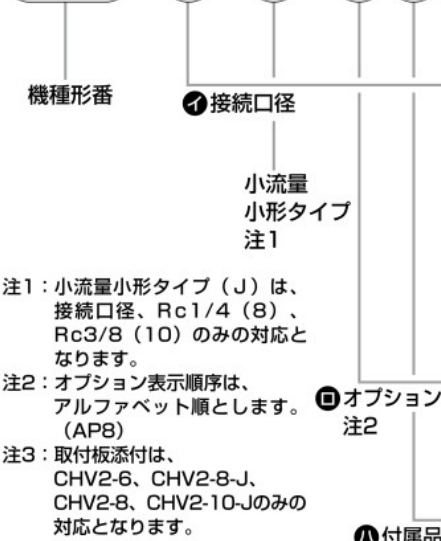


記号	内容
① 接続口径	
6	Rc1/8
8	Rc1/4
10	Rc3/8
15	Rc1/2
20	Rc3/4
25	Rc1
32	Rc1 1/4
40	Rc1 1/2
② オプション	
無記号	オプションなし
A	フッ素ゴム仕様
P8	禁油仕様
③ 付属品	
無記号	なし
P	取付板添付

注1：小流量小形タイプ（J）は、接続口径、Rc1/4（8）、Rc3/8（10）のみの対応となります。

注2：オプション表示順序は、アルファベット順とします。（AP8）

注3：取付板添付は、CHV2-6、CHV2-8-J、CHV2-8、CHV2-10-Jのみの対応となります。

作動原理

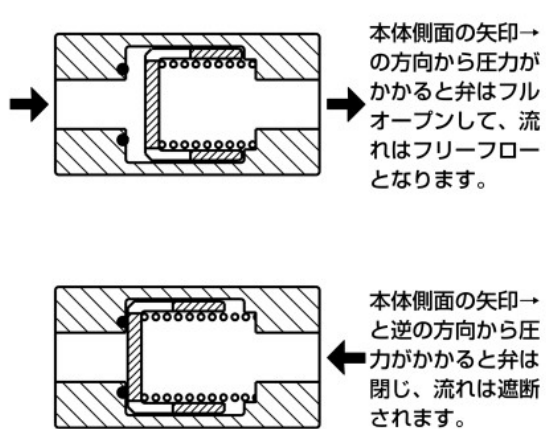

クリーン仕様 (カタログNo.CB-033S)

- クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造

