


# 4F0～3 Series

単体バルブ；ダイレクト配管

## 単体バルブ・ダイレクト配管形番表示方法

4F3 1 0 - 08 - M2 L - AC100V

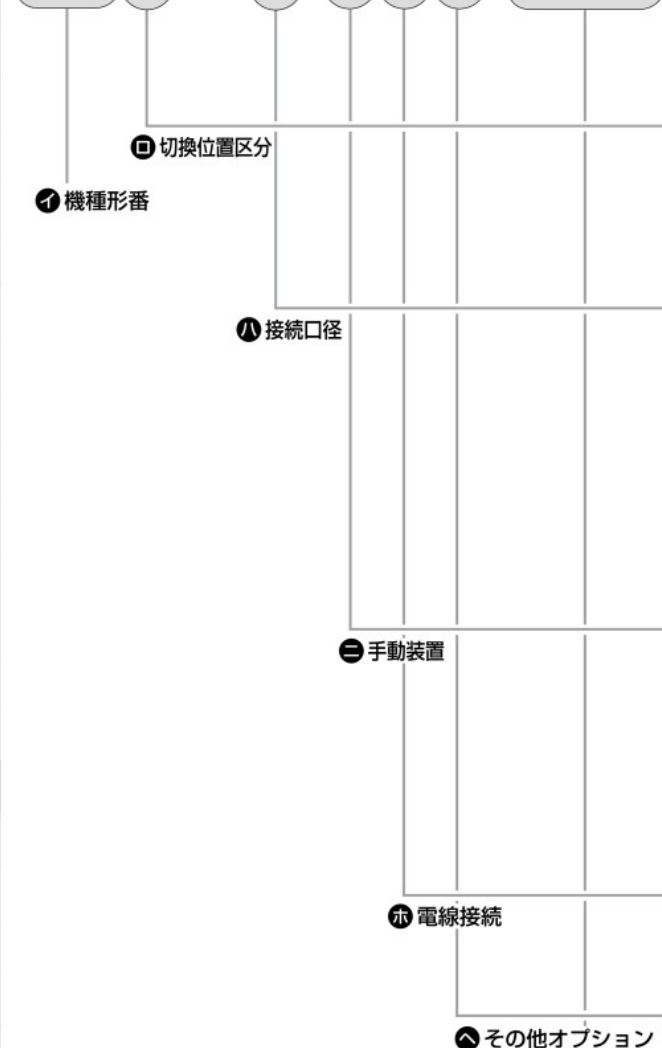

### 形番選定にあたっての注意事項

- 注1：4F0のR1・R2ポートはM5です。  
 注2：4F1のR1・R2ポートは08：Rp1/8 08N：NPT1/8 08G：G1/8です。  
 注3：添付用のサージキラーは、グロメットリード線DC24V以下の場合、サプレッションコネクタタイプとなります。（1371ページをご覧ください。）

### 〈形番表示例〉

4F340-08-M2P1-AC100V

- ①機種名：4F3  
 ②切換位置区分：3位置A・B・R接続  
 ③接続口径：Rp1/4  
 ④手動装置：ノンロック式  
 ⑤電線接続：無記号でDIN端子箱(Pg11)  
 ⑥その他オプション：取付足  
 ⑦電圧：AC100V

### ①機種形番

| 機種形番   | 4F0 | 4F1 | 4F2 | 4F3 |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| A) 4F0 | ●   | ●   | ●   | ●   |

| 記号       | 内容            | 4F0 | 4F1 | 4F2 | 4F3 |
|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| ② 切換位置区分 |               |     |     |     |     |
| 1        | 2位置シングル       | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2        | 2位置ダブル        | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 3        | 3位置オールポートブロック |     | ●   | ●   | ●   |
| 4        | 3位置A・B・R接続    |     | ●   | ●   | ●   |
| 5        | 3位置P・A・B接続    |     |     | ●   | ●   |

|        |               |   |   |   |   |
|--------|---------------|---|---|---|---|
| ③ 接続口径 |               |   |   |   |   |
| M5     | M5            | ● |   |   |   |
| 06     | Rp 1/8 (注 1)  | ● | ● |   |   |
| 08     | Rp 1/4 (注 2)  |   | ● | ● | ● |
| 10     | Rp 3/8        |   |   |   | ● |
| 06N    | NPT 1/8 (注 1) | ● | ● |   |   |
| 08N    | NPT 1/4 (注 2) |   | ● | ● | ● |
| 10N    | NPT 3/8       |   |   |   | ● |
| 06G    | G 1/8 (注 1)   | ● | ● |   |   |
| 08G    | G 1/4 (注 2)   |   | ● | ● | ● |
| 10G    | G 3/8         |   |   |   | ● |

|        |              |   |   |   |   |
|--------|--------------|---|---|---|---|
| ④ 手動装置 |              |   |   |   |   |
| M1     | ロック式         | ● | ● |   |   |
| 無記号    | ロック式         |   |   | ● | ● |
| 無記号    | ノンロック式       | ● | ● |   |   |
| M2     | ノンロック式       |   |   | ● | ● |
| M3     | 手動レバー付ロック式   |   |   | ● | ● |
| M4     | 防塵カバー付ノンロック式 | ● | ● |   |   |
| M6     | ノンロック式上方向    | ● | ● |   |   |
| R      | 手動装置の位置変更    | ● | ● | ● | ● |

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| ⑤ 電線接続            |  |  |  |  |  |
| 電線接続は次ページをご覧ください。 |  |  |  |  |  |

|            |                             |   |   |   |   |
|------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| ⑥ その他オプション |                             |   |   |   |   |
| 無記号        | オプションなし                     | ● | ● | ● | ● |
| P          | 取付足(L形金具)(2位置シングル用)         | ● | ● | ● | ● |
| P1         | 取付足(U形金具)                   | ● | ● | ● | ● |
| S          | サージキラー(バリスタ)添付 (注 3)        | ● | ● | ● | ● |
| H          | チェック弁添付(3位置オールポートブロックのみ適用)  |   |   | ● | ● |
| N          | プラグ添付(3ポート并用)               | ● | ● | ● | ● |
| NC         | 3方弁使用 プラグ組付(C1(A).E1(R1)組付) | ● | ● | ● | ● |
| NO         | 3方弁使用 プラグ組付(C2(B).E2(R2)組付) | ● | ● | ● | ● |

|        |                  |   |   |   |   |
|--------|------------------|---|---|---|---|
| ⑦ 電圧   |                  |   |   |   |   |
| AC100V | AC100V 50 / 60Hz | ● | ● | ● | ● |
| AC200V | AC200V 50 / 60Hz | ● | ● | ● | ● |
| DC12V  | DC12V            | ● | ● | ● | ● |
| DC24V  | DC24V            | ● | ● | ● | ● |
| AC110V | AC110V 50 / 60Hz | ● | ● | ● | ● |
| AC220V | AC220V 50 / 60Hz | ● | ● | ● | ● |

|           |  |   |   |   |   |
|-----------|--|---|---|---|---|
| ※その他受注生産品 |  |   |   |   |   |
| AC24V     |  | ● | ● |   |   |
| AC48V     |  | ● | ● |   |   |
| DC6V      |  | ● | ● |   |   |
| DC48V     |  | ● | ● | ● | ● |
| DC100V    |  |   |   | ● | ● |
| DC110V    |  |   |   | ● | ● |