


〈形番表示例〉

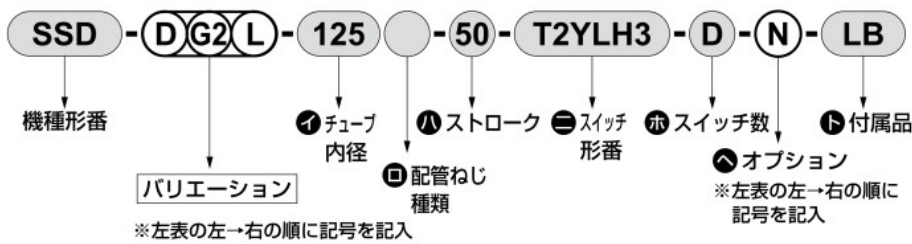

機種形番：スーパーコンパクトシリンダ

● バリエーション：両ロッド・耐切削油スクレーパ形・スイッチ付

- ① チューブ内径：φ125mm
- 配管ねじ種類：Rcねじ
- △ ストローク：50mm
- ⊖ スイッチ形番：無接点耐切削油用スイッチ、リード線3m
- スイッチ数：2個付
- ▲ オプション：ロッド先端おねじ
- ⊣ 付属品：軸方向フート

注1：背合せ形は、シリンダが2個付いています。各々のバリエーションを指示する際は、下記方法によります。

S1のみバリエーションが付く場合、S1のストロークの前にバリエーション記号を入れてください。

(例) SSD-B-125-010-30：S1のみ低速形です。

S2のみバリエーションが付く場合、S2のストロークの前にバリエーション記号を入れてください。

(例) SSD-B-125-10-030：S2のみ低速形です。

S1、S2とも同じバリエーションが付く場合、チューブ内径の前にバリエーション記号を入れてください。

(例) SSD-B0-125-10-30：S1、S2とも低速形です。

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・
COVP/N2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

ジョックキア

FJ

FK

スピード
コントローラ

巻末