

CK 鑄鉄製合フランジ

10Kねじ込み式フランジ(JIS B 2239 適合)

5Kねじ込み式フランジ(JIS B 2239 適合または準拠)

※1、※2、※3参照

仕 様

材 質/JIS G 5705 (黒心可鍛鑄鉄品 FCMB)、
JIS G 5502 (球状黒鉛鑄鉄品 FCD)
ね じ/JIS B 0203 (管用テーパねじ)
表面処理/鑄放し(黒品)
鉛レス・カドミレス溶融亜鉛めっき(e白品)
樹脂コーティング(コート品)

※1 黒品及びe白品は、JIS B 2239鑄鉄製管フランジ適合品です。

※2 コート品は、JIS B 2239鑄鉄製管フランジの黒品(鑄放し品)に
エポキシ樹脂コーティングを施した二次加工品です。

※3 5KフランジのFCMB品は、JIS B 2239準拠品です。

特 長

1.強い

材質は黒心可鍛鑄鉄又は、球状黒鉛鑄鉄であり、ねずみ鑄鉄に比べ
1.5倍以上の強度を持ち強靱です。

2.正しい

ねじ切りは、厳重に管理された機械によって行なわれるため、ねじ軸
線、角度、ねじの形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS規格に
のっとった正しいねじ込み式のフランジです。


3.安定した品質

CK鑄鉄製合フランジは、材料検査、模型検査、素材検査、製品検査
など製造工程の各ポイントで厳重にチェックされますから、品質の
安定したフランジとして、安心してご使用いただけます。

寸 法


単位:mm

10Kフランジ

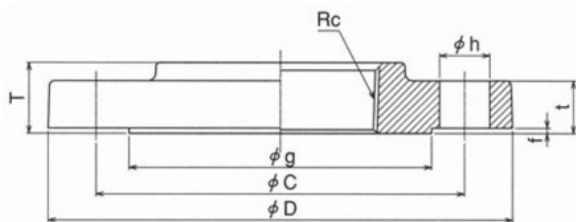

呼び	フランジの各部寸法						ボルト穴			ボルト の呼び	材質
	Rc	D	t	f	g	T	C	数	h		
15	1/2	95	12	1	51	13	70	4	15	M12	FCD
20	3/4	100	14	1	56	15	75	4	15	M12	FCD
25	1	125	14	1	67	17	90	4	19	M16	FCD
32	1 1/4	135	16	2	76	19	100	4	19	M16	FCD
40	1 1/2	140	16	2	81	20	105	4	19	M16	FCD
50	2	155	16	2	96	24	120	4	19	M16	FCD
65	2 1/2	175	18	2	116	27	140	4	19	M16	FCD
80	3	185	18	2	126	30	150	8	19	M16	FCD
100	4	210	18	2	151	36	175	8	19	M16	FCD
125	5	250	22	2	182	40	210	8	23	M20	FCD
150	6	280	22	2	212	40	240	8	23	M20	FCD

5Kフランジ

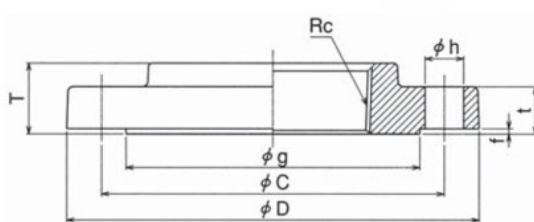

呼び	フランジの各部寸法						ボルト穴			ボルト の呼び	材質
	Rc	D	t	f	g	T	C	数	h		
※15	1/2	80	12	1	46	16	60	4	12	M10	FCMB
20	3/4	85	10	1	49	15	65	4	12	M10	FCD
25	1	95	10	1	59	17	75	4	12	M10	FCD
32	1 1/4	115	12	2	70	19	90	4	15	M12	FCD
40	1 1/2	120	12	2	75	20	95	4	15	M12	FCD
50	2	130	14	2	85	24	105	4	15	M12	FCD
65	2 1/2	155	14	2	110	27	130	4	15	M12	FCD
80	3	180	14	2	121	30	145	4	19	M16	FCD
100	4	200	16	2	141	36	165	8	19	M16	FCD
※125	5	235	20	2	179	40	200	8	19	M16	FCMB
※150	6	265	22	2	206	40	230	8	19	M16	FCMB

※FCMB製は、JIS B 2239準拠品です。

CKシーケー金属株式会社

ホームページ <http://www.ckmetals.co.jp>



ISO 9001認証取得
ISO14001認証取得
鑄鉄製管フランジ
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手
溶融亜鉛めっき
水道用架橋ボリエチレン管継手
ボリデン管継手

JIS B 2239 認証番号 JW0408004
JIS B 2301 認証番号 JW0407006
JIS H 8641 認証番号 TC0407006
JIS K 6788 認証番号 JW0407007
JIS K 6779 認証番号 JW0417002

本 社・工 場 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1
TEL (0766) 21-1448 (代) FAX (0766) 22-5830
東 京 支 店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-8-8 ユニゾ岩本町 2丁目ビル 4F
TEL (03) 3861-8036 (代) FAX (03) 3866-8467
大 阪 支 店 〒550-0013 大阪市西区新町 1-5-7 四ツ橋ビルディング 8F
TEL (06) 6531-6776 (代) FAX (06) 6531-6724
名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須 4-1-18 セイジョウビル 9F
TEL (052) 251-1761 (代) FAX (052) 251-1762
北海道営業所 〒007-0803 札幌市東区東苗穂 3条 3-2-83
TEL (011) 780-8808 FAX (011) 780-8809

仙 台 営 業 所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東 5-3-32
TEL (022) 287-0090 FAX (022) 287-0095
広 島 営 業 所 〒731-0135 広島市安佐南区長束 3-47-10
TEL (082) 509-0460 FAX (082) 509-0461
福 岡 営 業 所 〒812-0896 福岡市博多区東光寺町 1-11-28
TEL (092) 433-3057 FAX (092) 433-3058
北 陸 営 業 所 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1
TEL (0766) 26-0722 FAX (0766) 26-0833



※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※商品写真は撮影や印刷の関係で、実物の色と異なる場合がありますので、ご了承ください。



平成29年9月7版