


ブッシング (Bu)

単位：mm


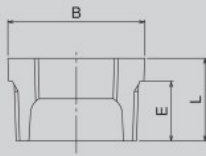


呼 び	L	E (参考)	二面幅B		呼 び	L	E (参考)	二面幅B	
			六角	八角				六角	八角
1/4 × 1/8	18	12.5	17	—	2 1/4 × 1/2	40.5	29.5	—	80
3/4 × 1/8	19	13.5	21	—	2 1/4 × 3/4	40.5	29.5	—	80
3/4 × 1/4	19	13.5	21	—	2 1/4 × 1	40.5	29.5	—	80
1/2 × 1/8	22	16.5	26	—	2 1/4 × 1 1/4	40.5	29.5	—	80
1/2 × 1/4	22	16.5	26	—	2 1/4 × 1 1/2	40.5	29.5	—	80
1/2 × 3/8	22	16.5	26	—	2 1/4 × 2	40.5	29.5	—	80
3/4 × 1/4	25	18.5	32	—	☆ 3 × 1/2	44	32	—	95
3/4 × 3/8	25	18.5	32	—	☆ 3 × 3/4	44	32	—	95
3/4 × 1/2	25	18.5	32	—	3 × 1	44.5	32	—	95
1 × 1/4	28	21	38	—	3 × 1 1/4	44.5	32	—	95
1 × 3/8	28	21	38	—	3 × 1 1/2	44.5	32	—	95
1 × 1/2	28	21	38	—	3 × 2	44.5	32	—	95
1 × 3/4	28	21	38	—	3 × 2 1/2	44.5	34	—	95
1 1/4 × 3/8	31	22.5	46	—	☆ 4 × 1/2	51	37	—	120
1 1/4 × 1/2	31	22.5	46	—	4 × 3/4	52	40	—	120
1 1/4 × 3/4	31	22.5	46	—	☆ 4 × 1	51	37	—	120
1 1/4 × 1	31	22.5	46	—	☆ 4 × 1 1/4	51	37	—	120
1 1/2 × 3/8	33	23.5	54	—	4 × 1 1/2	52	40	—	120
1 1/2 × 1/2	33	23.5	54	—	4 × 2	52	40	—	120
1 1/2 × 3/4	33	23.5	54	—	4 × 2 1/2	52	40	—	120
1 1/2 × 1	33	23.5	54	—	4 × 3	52	40	—	120
1 1/2 × 1 1/4	33	23.5	54	—	☆ 5 × 2	57	42	—	145
2 × 1/2	37	26	—	63	☆ 5 × 2 1/2	57	42	—	145
2 × 3/4	37	26	—	63	☆ 5 × 3	57	42	—	145
2 × 1	37	26	—	63	5 × 4	58	43	—	145
2 × 1 1/4	37	26	—	63	☆ 6 × 2	64	46	—	170
2 × 1 1/2	37	26	—	63	☆ 6 × 3	64	46	—	170
					☆ 6 × 4	64	46	—	170

☆印は株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

止めナット (LN) プラグ (P) (ロックナット)

  単位：mm



呼 び	高さ H	径 d	深さ S	二面幅B		呼 び	頭部(四角)	
				六角	八角		二面幅 B	高さ b
3/8	9	22	1.2	26	—	1/8	7	7
1/2	9	28	1.2	32	—	1/4	9	8
3/4	10	34	1.5	38	—	3/8	12	9
1	11	40	1.5	46	—	1/2	14	10
1 1/4	12	50	1.5	54	—	3/4	17	11
1 1/2	13	55	2.5	—	63	1	19	12
2	15	68	2.5	—	77	1 1/4	23	13
2 1/2	17	88	2.5	—	100	1 1/2	26	14
3	18	100	2.5	—	115	2	32	15
4	22	125	2.5	—	145	2 1/2	41	18
						3	46	19
						4	58	22
						5	67	25
						6	77	28



止めナット (ロックナット) のねじは、JIS B 0202によります。ただしその許容差は2倍とします。

プラグ1/8〜3/8の材料：SWCH10R相当

プラグ1/8〜3/8の表面処理：白品は、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理

ニップル (Ni) 径違いニップル (RNi)

単位：mm

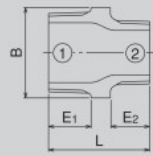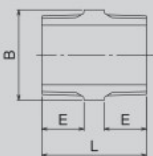

呼 び	L	E (参考)	二面幅B		呼 び	L	E1 (参考)	E2 (参考)	二面幅B	
			六角	八角					六角	八角
1/8	33	11	14	—	3/8 × 1/4	38	14.5	13.5	21	—
1/4	37	13.5	17	—	1/2 × 3/8	40	16	14	26	—
3/8	37	13.5	21	—	3/4 × 1/2	46	18	17	32	—
1/2	46	18	26	—	1 × 1/2	50	20	18	38	—
3/4	50	19.5	32	—	1 × 3/4	51	20	19	38	—
1	53	20.5	38	—	1 1/4 × 1	55	22	21	46	—
1 1/4	57	22.5	46	—	1 1/2 × 1	59	24	21	54	—
1 1/2	61	23.5	54	—	1 1/2 × 1 1/4	60	24	22	54	—
2	67	25.5	—	63	2 × 1	64	26	22	—	63
2 1/2	75	29	—	80	2 × 1 1/2	65	25	24	—	63
3	83	33	—	95						
4	95	38.5	—	120						
5	106	43	—	145						
6	118	47	—	170						

横口エルボ (SOL) 四方T (SOT)

単位：mm



呼 び	中心から端面 までの距離 A	呼 び	中心から端面 までの距離 A
1/2	27	1/2	27
3/4	32	3/4	31
1	38	1	38
1 1/4	46	1 1/4	46
1 1/2	48	1 1/2	48
2	57	2	57