

エアー駆動バルブ 側面穴タイプ

—5ポート2位置—



Order
注文例

 
型式

PN-8102




(シングルコントロール)


(ダブルコントロール)



PN-8102 (シングルコントロール)

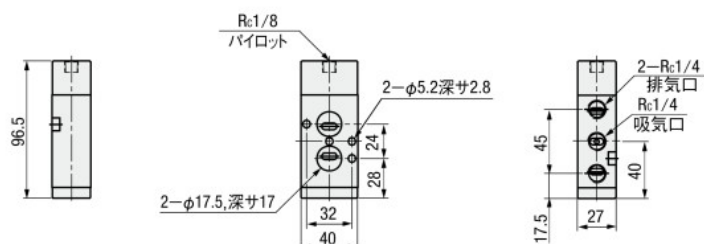

PN-8202 (ダブルコントロール)

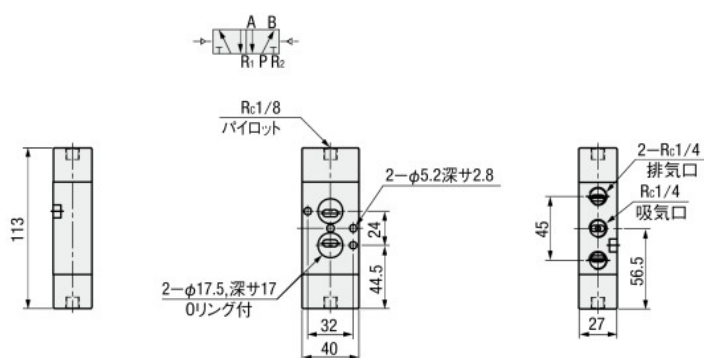

型式	エアオペレートバルブ数	接続口径
PN-8102	シングルコントロール	Rc1/4
PN-8202	ダブルコントロール	

■仕様

使用流体	エア
使用温度 ℃	0~60
バルブ仕様 (メカニカルバルブ)	常時閉タイプ
潤滑	フリー供給方式
使用圧力範囲 (MPa)	0.15~0.7
最大耐圧力 (MPa)	0.8
切替方法	エアー駆動
有効断面積 mm ² (CV)	18 (1.0)
本体材質	アルミニウム
最高作動周波数	3回/秒

■流量特性

