

手動弁 VLM23・VLM25シリーズ

—5ポート2位置—



Order
注文例

型式


VLM23-10-B
VLM23-11-B

■セレクトボタンタイプ



CAD 3D

型式	黒	VLM23-10-B
	グリーン	VLM23-10-G
	赤	VLM23-10-R
ポート数	5ポート2位置	
有効断面積 mm ² (CV)	12(0.67)	
配管固定方式	横向配管	
接続口径	Rc1/8	

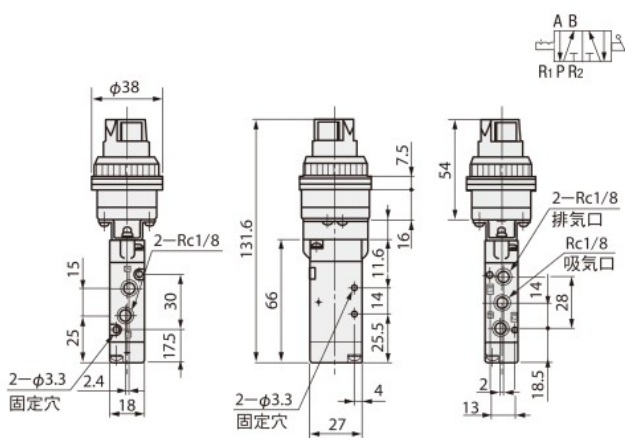


*本体取付穴の加工寸法は下図をご参照ください。

■キースイッチタイプ



CAD 3D

型式	黒	VLM23-11-B
	グリーン	VLM23-11-G
	赤	VLM23-11-R
ポート数	5ポート2位置	
有効断面積 mm ² (CV)	12(0.67)	
配管固定方式	横向配管	
接続口径	Rc1/8	

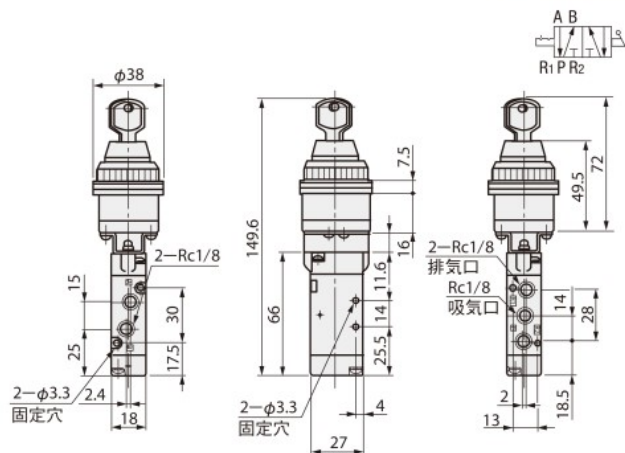


*本体取付穴の加工寸法は下図をご参照ください。

■丸フラットボタンタイプ



CAD 3D

型式	黒	VLM25-06-B
	グリーン	VLM25-06-G
	赤	VLM25-06-R
ポート数	5ポート2位置	
有効断面積 mm ² (CV)	14(0.78)	
配管固定方式	横向配管	
接続口径	Rc1/4	

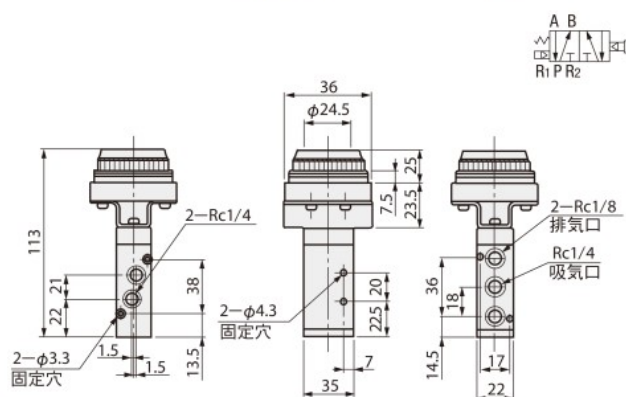


*本体取付穴の加工寸法は下図をご参照ください。

■丸ノーズボタンタイプ



CAD 3D

型式	黒	VLM25-07-B
	グリーン	VLM25-07-G
	赤	VLM25-07-R
ポート数	5ポート2位置	
有効断面積 mm ² (CV)	14(0.78)	
配管固定方式	横向配管	
接続口径	Rc1/4	

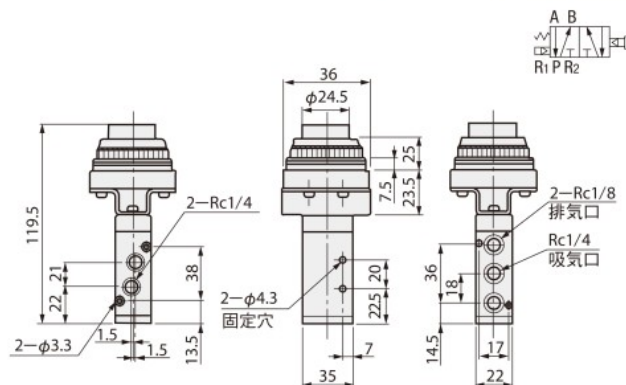

*本体取付穴の加工寸法は下図をご参照ください。

■仕様

使用流体	エア
使用圧力範囲 kgf/cm ² (kPa)	1~9(100~900)
使用温度 °C	0~60
バルブ仕様	常時閉タイプ
潤滑	フリー供給方式

●本体取付寸法図

