


NW-F 真空用NWフランジ

材質 304/316L



- ①取り外しがクランプで、脱着が容易な真空配管用継手です。
- ②オス・メス無しの完全対称形フランジです。
- ③面間寸法の長いロングタイプもあります。
- ④NWフランジ接続のエルボ・チーズ・クロス・レデュサ・フレキ等もあります。NWの他、ICF・VF・VGフランジもあります。

SIZE	A	B	D	d	E	L	Type
NW-10	30	12.2	13.8	10	---	10or20	a
NW-16	30	17.2	21.7	17.5	---	10or20	b
NW-25	40	26.2	27.2	23	---	10or20	a
NW-40	55	41.2	42.7	37.1	---	10or20	a
NW-50	75	52.2	60.5	54.9	---	10or20	b
NW-63	87	70.2	76.3	70.2	---	20	c
NW-80	114	83	--	83	89.1	20	d
NW-100	134	102	--	102	114.3	20	d

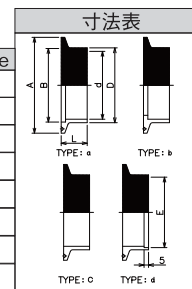


NW-B 真空用NWブランクフランジ

材質 304/316L



NWフランジの閉止用ブランクフランジとなります。

SIZE	A	B	C	H	L
NW-16	30	17.2	11	2.5	5
NW-25	40	26.2	20	2.5	5
NW-40	55	41.2	35	2.5	5
NW-50	75	52.2	46	2.5	5
NW-63	87	70.2	64	2.5	5
NW-80	114	83	73	6.5	11
NW-100	134	102	92	6.5	11

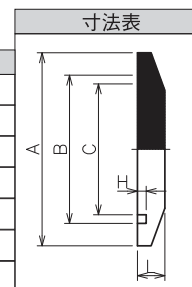


NW-C 真空用クランプ

材質 アルミ/ステンレス



- ①NWフランジを配管するためのクランプです。
- ②ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
- ③材質はアルミとステンレスがあります。

SIZE	A	D	L
NW-16	20	42	61
NW-25	30	52	72
NW-40	44	70	90
NW-50	62	94	123

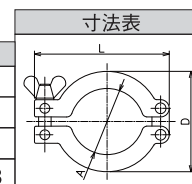

NW-R 真空用センターリング

材質 316L/バイトン他

- ①アウターリング付のものも製作しております。
- ②センターリング用のOリングのみの注文も承ります。



寸法表		SIZE	A	B
		NW-16	17	16
		NW-25	26	25
		NW-40	41	40
		NW-50	52	50

サニタリーホース/フレキシブルホース

材質 304/316L/シリコン/PTFE/EPDM他

- ①使用流体・温度・圧力により適切なホースをご提案致します。
- ②接続はネジ・ヘルール・サニタリーネジ・ナット・フランジ等自由にお選びいただけます。
- ③様々な寸法にて製作可能です。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。



 
フレキシブルホース




食品用
サクシオンホース




シリコン
ブレードホース



PTFE
ブライダブルホース

 

PTFEホース

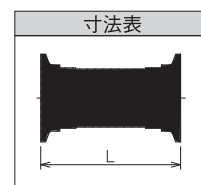

※は別途お問い合わせください