



各部の名称

正面図

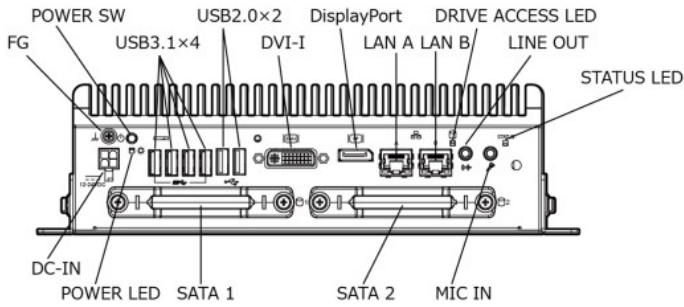

裏面

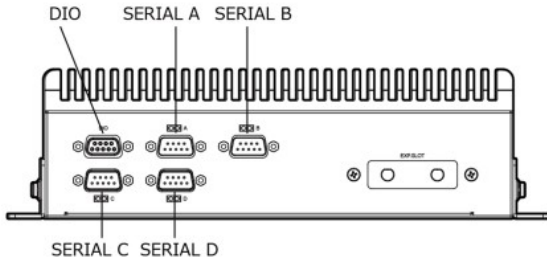

各部の機能

名称	機能
DC-IN	DC電源コネクタ
POWER SW	PC電源スイッチ
POWER LED	電源ON表示LED
DRIVE ACCESS LED	ドライブアクセス表示LED
STATUS LED	ステータスLED
LINE OUT	ライン出力 (3.5Φ PHONE JACK)
MIC IN	マイク入力 (3.5Φ PHONE JACK)
LAN A	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ
LAN B	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ
USB 3.1	USB 3.1 Gen1 ポートコネクタ×4
USB 2.0	USB 2.0 ポートコネクタ×2
SERIAL A	シリアルポートAコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C/422/485)
SERIAL B	シリアルポートBコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)
SERIAL C	シリアルポートCコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)
SERIAL D	シリアルポートDコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)
DIO	GPIOポートコネクタ (9ピンD-SUB・メス)
DVI-I	ディスプレイ (25ピン・メス)
DisplayPort	ディスプレイ (20ピン・メス)
SATA1	2.5インチHDD/SSDスロット
SATA2	2.5インチHDD/SSDスロット

製品ラインナップ

型式	CPU	OS	記憶装置
BX-M1500-NA02	Core i7 6700TE プロセッサ	なし	なし
BX-M1500-W19M02M05		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	SSD(MLC) 64GB
BX-M1510-NA02	Core i5 6500TE プロセッサ	なし	なし
BX-M1510-W19M02M05		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	SSD(MLC) 64GB
BX-M1520-NA02	Celeron G3900TE プロセッサ	なし	なし
BX-M1520-W19M02M05		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	SSD(MLC) 64GB