


MTI ミニミルスレッド 仕上げ刃無し 55°

新発売

超硬材種 MT11 : ウルトラ超微粒子超硬に
先進の三層PVDブルー
コーティング

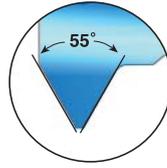

A部分詳細図




内外径ねじ共用

ピッチ範囲 山数/インチ	型番	d mm	D mm	刃数	I mm	L mm	価格
40 - 32	MTI 03023C7 A55	3	2.25	3	7.0	39	¥27,200
28 - 20	MTI 06044C14 A55	6	4.35	3	14.0	58	¥27,200
28 - 18	MTI 06059C20 A55	6	5.85	3	20.5	58	¥27,200
20 - 14	MTI 0807C23 A55	8	7.00	3	23.0	64	¥31,800


MTI ミニミルスレッド ISO

新発売

超硬材種 MT11 : ウルトラ超微粒子超硬に
先進の三層PVDブルー
コーティング

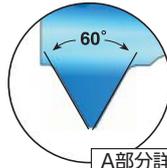

A部分詳細図

 


メートルねじ・内径ねじ用

ピッチ mm	M 並目	M 細目	型番	d mm	D mm	刃数	I mm	L mm	価格
0.25	M1×0.25		MTI 03007C3 0.25 ISO	3	0.72	3	3.6	39	¥27,200
0.25	M1.2×0.25	M1.4×0.25 M1.6×0.25	MTI 03009C4 0.25 ISO	3	0.90	3	4.3	39	¥27,200
0.3	M1.4×0.3		MTI 03011C5 0.3 ISO	3	1.05	3	5.0	39	¥27,200
0.35	M1.6×0.35	M2×0.35 M2.2×0.35	MTI 03012C6 0.35 ISO	3	1.20	3	5.7	39	¥27,200
0.4	M2×0.4		MTI 03016C7 0.4 ISO	3	1.55	3	7.1	39	¥27,200
0.5	M3×0.5	M3.5×0.5 M4×0.5	MTI 03024C10 0.5 ISO	3	2.37	3	10.6	39	¥27,200


MTI ミニミルスレッド UN

新発売

超硬材種 MT11 : ウルトラ超微粒子超硬に
先進の三層PVDブルー
コーティング

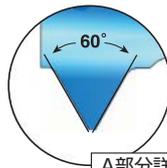

A部分詳細図

 

内径ねじ用

ピッチ 山数/インチ	UNC	UNF	型番	d mm	D mm	刃数	I mm	L mm	価格
80		0	MTI 03012C5 80 UN	3	1.15	3	5.5	39	¥27,200
72		1	MTI 03015C7 72 UN	3	1.45	3	6.6	39	¥27,200
56	2	3	MTI 03016C9 56 UN	3	1.65	3	8.9	39	¥27,200
40	4		MTI 03021C10 40 UN	3	2.10	3	10.1	39	¥27,200

ピンク色の型番表示は、ノガ・ジャパン在庫品です。