

サクシヨノズル


- 材料容器、ペーパーバッグに差し込むだけの材料輸送用として定評があります。
- 2次空気調整用リングで材料・輸送距離に応じた最適輸送ができます。

アルミニウム

コードNo.	型 式	寸 法 [mm]		単 価(円)
		外径	全長	
04762	φ38	38	800	14,000
04763	φ50	50		18,000
04764	φ63	63		20,000

ステンレス

コードNo.	型 式	寸 法 [mm]		単 価(円)
		外径	全長	
04767	φ38	38	800	44,000
04768	φ50	50.8		48,000
04769	φ63	60.5		50,000

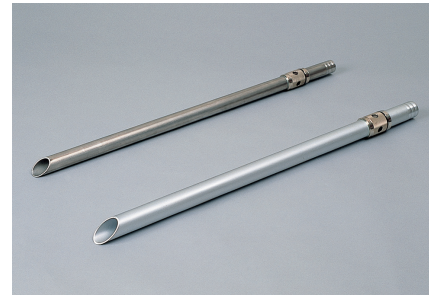

乾燥

共通部品

耐熱エアホース(シリコンレッド)




- 高温エア用ダクトホースでガラスクロス耐熱補強繊維にシリコンゴムをコーティングした素材と補強ワイヤーとから成り、耐熱性、振動吸収性に優れています。

コードNo.	型 式	寸 法 [mm]				単 価(円) 1,000mm当り
		呼径	内径	外径	最大	
16404	SR-φ20	20	20.0	24.0	2,000	4,500
10850	SR-φ38	38	38.0	41.0	5,000	4,800
07067	SR-φ50	50	50.0	53.0		5,000
07066	SR-φ65	65	65.0	68.0		8,000
07068	SR-φ90	90	90.0	94.0	2,000	11,000

〈注〉ご注文は1,000mm(長さ)単位でお願いします

補強布	ゴム	色調	耐熱性[°C]	耐寒性[°C]
ガラス繊維	シリコン	赤	200	-50

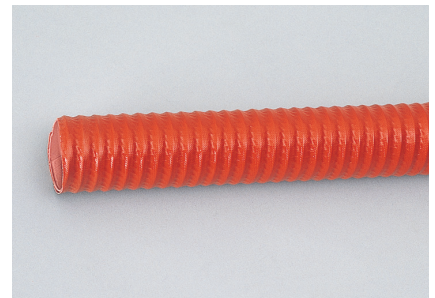


改善・
提案品

乾燥

輸送

ホースバンド(ワイヤー式)

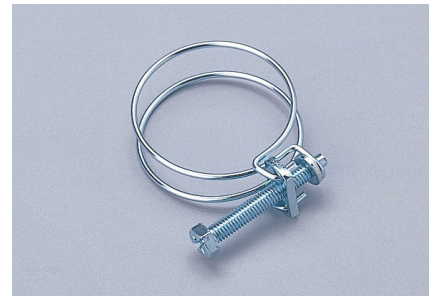

コードNo.	型 式	呼径サイズ [mm]	締付範囲[mm]		使用ボルト (M×L)	対応ホース	単 価(円)
			最大	最小			
12921	AK-1045 φ38用	45	45	41	6x40	GLホース 耐熱エアホース	200
12922	AK-1058 φ50用	58	58	53	6x50		
12924	AK-1073 φ65用	73	73	68	6x50		
16296	AK-1026 φ20用	26	26	23	6x30	耐熱エアホース	
12927	AK-1100 φ90用	100	100	92	6x50	PVCホース	
03752	AK-1032 φ25用	32	32	29	6x35		
04916	AK-1042 φ32用	42	42	38	6x40		
03754	AK-1048 φ38用	48	48	44	6x40		
03755	AK-1060 φ50用	60	60	55	6x50		
03756	AK-1075 φ65用	75	75	70	6x50		

※φ50以上はメッキ線になります。

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品