

## フィレドンフィルタ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
17736	PS/150	MJ3-10 ~ 300J再生	500



乾燥

## フィンガーバルブ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
22331	VHK-3-06F-04FR	MJ3-10 ~ 300J	1,200




MJ3

改善・  
提案品

## 補助接点

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
26617	UT-AX2 2A	MJ3-10 ~ 300J	600
26619	UT-AX4 4A		1,100

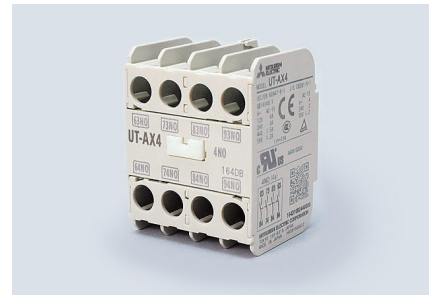


乾燥

## リングブロワ

コードNo.	型 式	電源電圧	マツイ対象機種	単 価(円)
21369	RB20-520	AC200V	MJ3-10J 乾燥	40,000
21370	RB30-520		MJ3-15, 25J 乾燥	45,000
20908	RB40-520		MJ3-50, 75J 乾燥	49,000
21371	RB-50-520		MJ3-100, 150J 乾燥 MJ3-200J 乾燥(60Hz)	72,000
20790	RB40-620		MJ3-10 ~ 150J 輸送	53,000
20816	RB50-620		MJ3-200, 300J 輸送(60Hz)	72,000
21620	RB60-520		MJ3-200J 乾燥(50Hz)	98,000
20815	RB60-620 3.0kw		MJ3-200, 300J 輸送(50Hz)	111,000

※2003年12月以降の製品対応分です(RB)

※2003年12月以前の製品に関しては、もよりのサービス拠点にお問い合わせください。

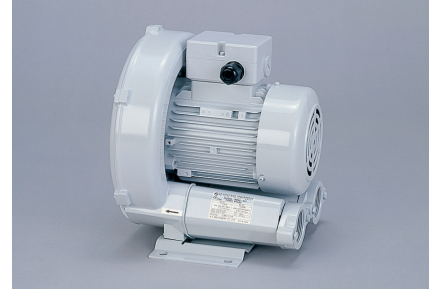


輸送

捕集器

温度調節

## レベルガラスパッキン

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
00548	50×220×1.5	MJ3-10, 15, 25J	500
00549	50×315×1.5	MJ3-50 ~ 300J	

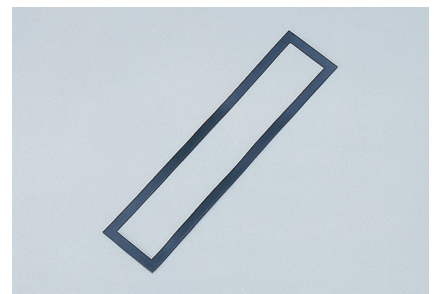

配合

粉碎

一般部品