



電磁接触器

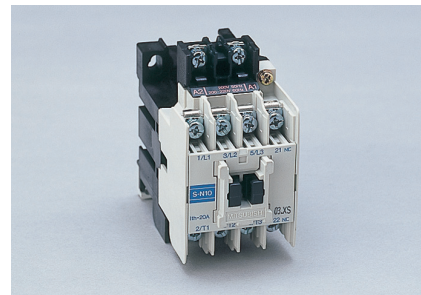

コードNo.	型 式	電源電圧	定格使用電流(A) AC1:抵抗負荷	接点構成		マツイ対象機種	単 価(円)
				主	副		
26746	S-T10	AC200V	11	3a	1b	PO-50 ~ 200	3,700
26747	S-T12		13		1b	PO-50, 80, 200	4,300
26621	S-T21		20		1a1b	PO-120, 200	8,700

電流計

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
05705	YS-206NAA 0-20A F	PO-50, 80	3,500
05706	YS-208NAA 0-30A F	PO-120 PH-120, 200	4,000
16237	YS-208NAA-F 0-40/5A	PO-200	3,100
16239	YS-208NAA 0-20A F	PH-120	

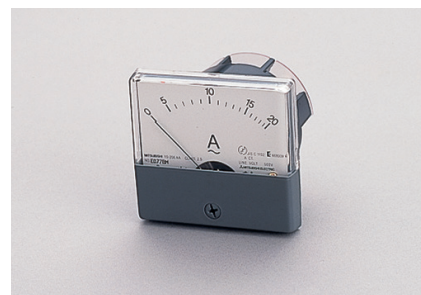

ニクロムヒータ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
01354	0.55×0.4kW PO-50	PO-50	2,000
01355	0.65×0.5kW PO-80	PO-80, 120 PH-120	
01356	0.8×0.9kW PO-200	PO, PH-200	



ネオンランプ

コードNo.	型 式	仕様用途	マツイ対象機種	単 価(円)
16183	NB-263-RS	ヒータ表示	PO-50, 80	500
16182	NB-263-WS	電源表示		



バット

コードNo.	型 式	材 質	マツイ対象機種	単 価(円)
05074	60×290×620	SUS430	PO-50, 80	5,000
05075	60×390×620		PO-120	6,000
05076	60×390×790		PO-200	8,000



乾燥

PO, PH

改善
提案
品

乾燥

輸
送

捕
集
器

温
度
調
節

配
合

粉
碎

一
般
部
品