

近接スイッチ



コードNo.	型 式	コネクタ型式	コネクタ ピン数	電源電圧	出力形態	マツイ対象機種	単 価(円)
23879	E2K-C25ME1-10 コネクタ無し	—	—	DC12-24V	ノーマル オープン	JL4全機種	16,500
23893	E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタ付	ナイロンコネクタ	3				17,000

コントローラ

※コードNo.21429は1方向、2方向兼用基盤です
 ※JL4の仕様変更につきましては、もよりのサービス拠点にお問い合わせください。

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
21429	G2842-JD2	JL4-V/VC-1,2 (1～2方向)	42,000
21430	G2842-JD6	JL4-V/VC-3, 4, 5, 6 (1～6方向)	82,000




ノーヒューズブレーカ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
16461	NF30-KC 3P 15A	JL4-4, 5V/VC	7,600
16226	NF30-KC 3P 20A	JL4-6V/VC	




電磁開閉器

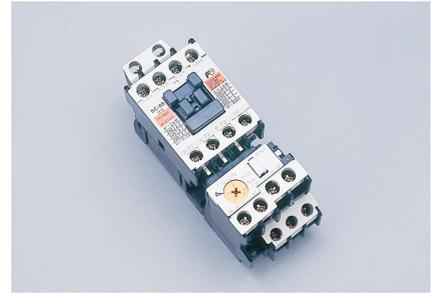

コードNo.	型 式	電源電圧	定格使用電流	接点構成		マツイ対象機種	単 価(円)
				主	副		
20880	SW-03/T	AC200V	4～6A	3a	1a	JL4-4, 5V/VC	5,500
20885	SW-4-1/T		7～11A	3a	1a	JL4-6V/VC	8,800

電磁弁5ポート

コードNo.	型 式	使用用途	マツイ対象機種	単 価(円)
23700	SY3120-2G-C4-F2 コネクタ付	2方向切替	JL4-4, 5, 6V/VC-2	7,700
26360	N4KB119A-00 ピン付き	切替弁 (3方向以上)	JL4-V/VC-3, 4, 5, 6	7,600

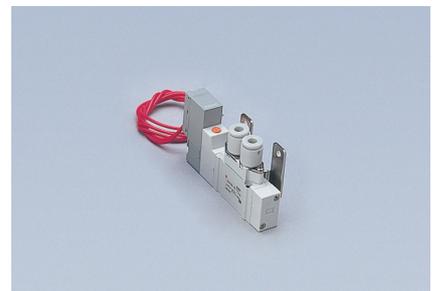

輸送

JL4

改善・
提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品