



ゴム加工品

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
20328	φ40×φ19.5 T3	MC5-G1/G3-25, 55, 88L/H	500

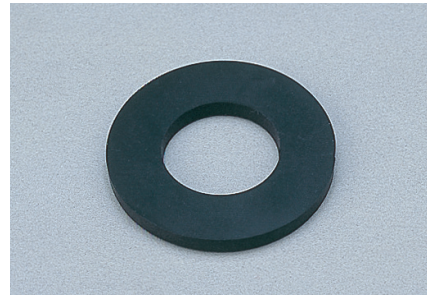

サーモスタット

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
19861	CS-7SA 100°C /80	MC5-G1/G3-25, 55, 88L	1,500
27015	CS-7SA 125°C	MC5-G1/G3-25, 55, 88H	

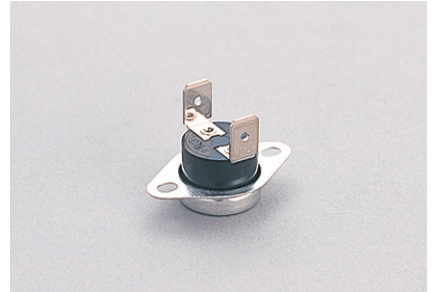

シーズヒータ 金温用 セット

コードNo.	型 式	電源電圧	マツイ対象機種	単 価(円)
28158	MC5-L/H-25 4kW	AC200V	MC5-G1/G3-25L/H	20,400
28159	MC5-L/H-55 6kW		MC5-G1/G3-55L/H	29,400
28160	MC5-L/H-88 9kW		MC5-G1/G3-88L/H	36,400



サーモスタット キャップ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
27138	アルミナセラミック	MC5-G1/G3-25, 55, 88L/H	1,000



測温体

コードNo.	型 式	仕様	マツイ対象機種	備考	単 価(円)
28161	φ3.2×70L	0.6Mリード RJ付CA	MC5-G1/G3-25, 55, 88L/H	側温部は差し込みリング ジョイントR1/4付	3,200



温度調節

MC5

改善・
提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品