

ソリッドステートリレー

コードNo.	型 式	電源電圧	マツイ対象機種	単 価(円)
25741	SAL965365	DC12-24	MC5-G1/G3-25, 55L/H	4,500
25742	SAM965365		MC5-G1/G3-88L/H	7,000



電磁開閉器

コードNo.	型 式	電源電圧	定格使用電流(A)	マツイ対象機種	単 価(円)
26630	MSO-T10KP	AC200V	2~3	MC5-G1/G3-25L/H	6,500
26633			2.8~4.4	MC5-G1/G3-55L/H	
26626			5.2~8	MC5-G1/G3-88L/H	



導電率式リレーユニット

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
27044	RE3200-1 ROHS対応品	MC5-G1/G3-25, 55, 88L/H	15,000
27058	RE3200-1 ROHS対応品 漏電ブレーカ対応		



ノーヒューズブレーカ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
16189	NF30-KC 3P 20AT SHT付	MC5-G1/G3-25L/H	12,700
16193	NF30-KC 3P 30AT SHT付	MC5-G1/G3-55L/H	
16197	NF50-KC 3P 40AT SHT付	MC5-G1/G3-88L/H	15,600




フロートレススイッチ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
20609	MCL/MCH用	MC5-G1/G3-25, 55, 88L/H	2,000



ボールバルブ手動

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
23512	BBS-A42-10RC 油用	MC5-G1/G3-25, 55, 88L/H	2,000

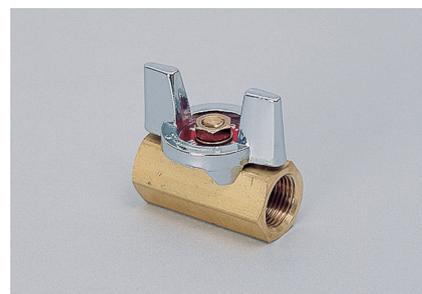

温度調節

MC5

改善・
提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品