


## リング

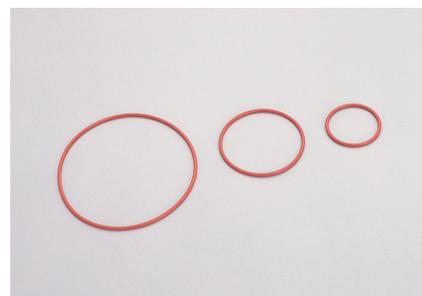

コードNo.	型 式	寸 法[mm]		材質	使用箇所	マツイ対象機種	単 価(円)
		内径	太さ				
10625	G55 4シュ C	54.4	3.1	シリコン ゴム	ポンプフランジ	MCLX/MCHX-200, 350, 450-J	300
16483	G75 4シュ C	74.4			ヒータフランジ	MCL/MCH-25, 55, 88-J GMCL/GMCH-25, 55, 88J MCLX/MCHX-200, 350, 450-J	400
10627	G80 4シュ C	79.4			ポンプカバー	MCL/MCH-25-J GMCL/GMCH-25J	500
20263	G90 4シュ C	89.4				MCL/MCH-55-J GMCL/GMCH-55J	
20265	G95 4シュ C	94.4				MCL/MCH-88-J GMCL/GMCH-88J	
10699	G135 4シュ C	134.4				ヒータフランジ	MCLX/MCHX-200, 350, 450-J
17685	G185 4シュ C	184.3	5.7	ヒータボックス	700		
10626	G55 4シュ D	54.4	3.1	フッ素ゴム	ポンプフランジ	MCAX-140, 250, 400-J	300
18044	G75 4シュ D	74.4			R.Bハウジング	MCAX-140-J	400
					ポンプフランジ	MCAX-250, 400-J	
10628	G80 4シュ D	79.4			ポンプカバー	MCA-25-J GMCA-25J	
					ヒータフランジ	MCA-25, 55, 88-J GMCA-25, 55, 88J MCAX-20, 50, 250, 400-J	600
10698	G85 4シュ D	84.4			フロートスイッチ カバー	MCAX-250, 400-J	
20264	G90 4シュ D	89.4			R.Bハウジング	MCA-55-J GMCA-55J	800
20266	G95 4シュ D	94.4			ポンプカバー		
20692	G115 4シュ D	114.4				MCAX-140-J	3,000
10700	G135 4シュ D	134.4			ヒータフランジ	MCAX-20, 50, 250, 400-J	
20811	G160 4シュ D	159.3	5.7	ポンプケーシング	MCAX-140-J	3,000	
22738	G165 4シュ D	164.3		ヒータボックス			
21090	G180 4シュ D	179.3		ポンプケーシング	MCAX-250, 400-J		
10701	G185 4シュ D	184.3		ヒータボックス	MCAX-250, 400-J		

## ゴム加工品

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
20328	φ40×φ19.5 T3	MCL/MCH/MCA-25, 55, 88-J GMCL/GMCH/GMCA-25, 55, 88J	500
21672	45×φ28 T5	MCLX/MCHX-200, 350, 450-J	900



温度調節

M, C, G, M, C 他

改善・  
提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品