


マニホールド

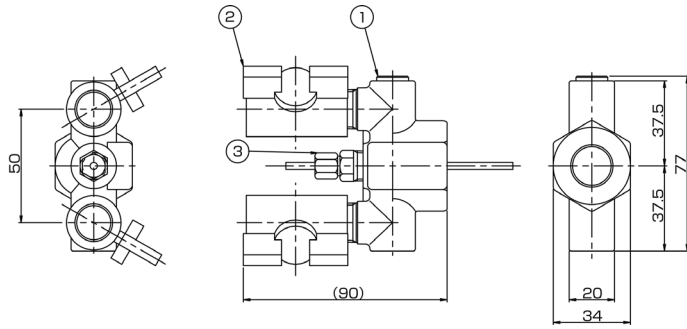

コードNo.	型 式	項目			接続 口径	マツイ対象機種	単 価(円)
		名称	①	②			
21347	1/2-3/8×2, NO3	2方向	マニホールド ロストワックス	ボールバブル Rc3/8	プラグ 1/4B	MCL/MCH/MCA-25-J GMCL/GMCH/GMCA-25J	10,000
21345	3/4-3/8×2, NO1	4方向	1	4	—	MCL/MCH/MCA-88-J GMCL/GMCH/GMCA-88J	
21340	3/4-3/8×4, NO3					MCL/MCH/MCA-55, 88-J GMCL/GMCH/GMCA-55, 88J	15,000

メカニカルシール

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
20684	MCL/H-25用	MCL/MCH-25-J GMCL/GMCH-25J	12,000
20686	MCA-25用	MCA-25-J GMCA-25J	
20685	MCL/H-55, 88用	MCL/MCH-55, 88-J GMCL/GMCH-55, 88J	16,000
20687	MCA-55, 88用	MCA-55, 88-J GMCA-55, 88J	
22068	MCLX, HX用φ25	MCLX/HX-200, 350, 450-J	20,000



ラジアルベアリング

コードNo.	型 式	使用箇所	マツイ対象機種	単 価(円)
25517	6201ZZNCXC3	反負荷側	MCL/MCH/MCA-25-J(ポンプ色グレー)	1,500
20861	6202ZZNCXC3/EA7		MCL/MCH/MCA-25, 55-J(ポンプ色ブルー) GMCL/GMCH/GMCA-25, 55J	1,000
20862	6203ZZNCXC3/EA7		MCL/MCH/MCA-88-J(ポンプ色ブルー) MCL/MCH/MCA-55-J(ポンプ色グレー) GMCL/GMCH/GMCA-88J	1,500
15039	6204ZZ-C3	負荷側	MCL/MCH/MCA-25, 55, 88-J GMCL/GMCH/GMCA-25, 55, 88J	500
25518	6303ZZNCXC3	反負荷側	MCL/MCH/MCA-88-J(ポンプ色グレー) MCLX/MCHX-200-J(ポンプ色グレー)	1,800
23671	6205ZZNCXC3/EA7		MCLX/MCHX-200, 350, 450-J (ポンプ色グレー)	2,400
23672	6206ZZC3/EA7		MCLX/MCHX-350, 450-J(ポンプ色ブルー)	2,100
23673	6306ZZC3/EA7	負荷側	MCLX/MCHX-200-J	2,400



温度調節

M, C, GMC 他

改善・提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品