


単位：mm

NW / KF ロングフランジ



NW25LF50L [20170]

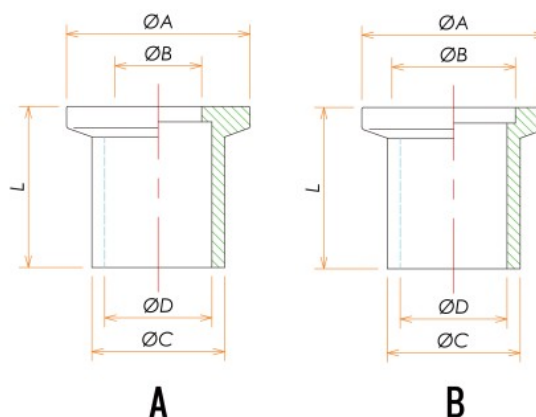

材質	規格 サイズ	形状	A	B	C	D	L	型式	製品コード
SUS 304	NW / KF 10	B	30	12.2	13.8	10	50	NW10LF50L	20999
	NW / KF 16	A	30	17.2	21.7	17.5	50	NW16LF50L	20127
	NW / KF 16	A	30	17.2	21.7	16	70	NW16LF70L	20434
	NW / KF 25	B	40	26.2	27.2	23	50	NW25LF50L	20170
	NW / KF 25	B	40	26.2	27.2	23	70	NW25LF70L	20171
	NW / KF 40	B	55	41.2	42.7	37.1	50	NW40LF50L	20214
	NW / KF 40	B	55	41.2	42.7	37.1	70	NW40LF70L	20215
	NW / KF 50	A	75	52.2	60.5	54.9	50	NW50LF50L	20243

フランジ用保護キャップ



NW40PC [21493]

規格 サイズ	型式	製品コード
NW / KF 10	NW10PC	21490
NW / KF 16	NW16PC	21491
NW / KF 25	NW25PC	21492
NW / KF 40	NW40PC	21493
NW / KF 50	NW50PC	21494

※ 1 パック 10 個入りです。

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS VF / VG

ISO

変換アダプタ

ADP

フレキ

FXT

成形ベローズ

FB

ビューボート

VP

クイックエントリドア

QED

バルブ

V

水冷・ガス

LF

液体窒素

LN

パンプアダプタ

BA

ステンレスチューブ

ST

工具・その他

その他コスモテック

取扱い製品

技術資料

登録商標

索引