

単位：mm


## 特徴

真空破壊用として、主に使用されています。  
 NW / KF 16 ~ NW / KF 40 までを標準規格化しております。  
 ニップルの中心にリーク弁を取り付けたタイプもご用意しております。

## NW / KF リークポート スタンダード



NW16LP [20920]

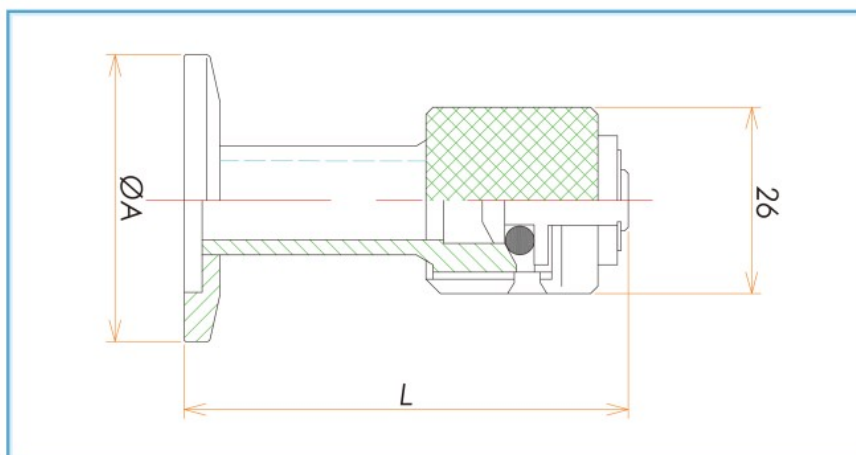


材質	規格 サイズ	A	L	型式	製品コード
SUS 304	NW / KF 16	30	65	NW16LP	20920
	NW / KF 25	40	65	NW25LP	20508
	NW / KF 40	55	65	NW40LP	20921
	NW / KF 50	75	65	NW50LP	20922

## NW / KF リークポート ニップル型



NW25NILP [20643]

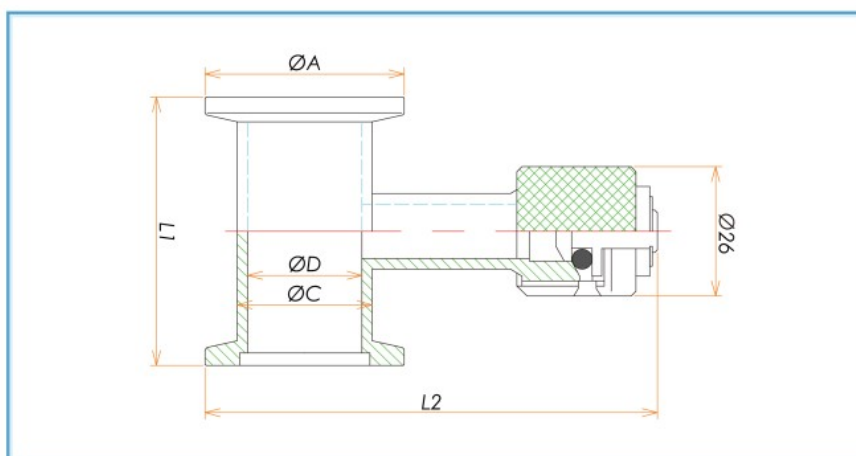

材質	規格 サイズ	A	C	D	L1	L2	型式	製品コード
SUS 304	NW / KF 16	30	21.7	17.5	54	88	NW16NILP	20642
	NW / KF 25	40	27.2	23	54	95	NW25NILP	20643
	NW / KF 40	55	42.7	37.1	54	108	NW40NILP	20288
	NW / KF 50	75	60.5	55	54	127	NW50NILP	20644

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS VF / VG

ISO

変換アダプタ

ADP

フレキ

FXT

成形ベローズ

FB

ビューポート

VP

クイックエントリー

QED

バルブ

V

水冷・ガス

LF

液体窒素

LN

パラリングアダプタ

BA

ステンレスチューブ

ST

工具・その他

その他コスモテック

取扱い製品

技術資料

登録商標

索引