


単位：mm

NW / KF ビューポート(サファイア)




NW25VPSA [20280]

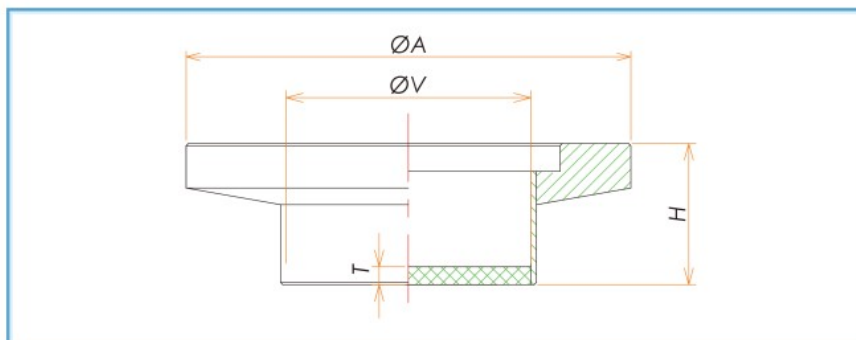

材質	規格 サイズ	A	H	T	V	型式	製品コード
窓 : サファイア フランジ : SUS 304 【耐熱温度】 300℃ ※	NW / KF 25	40	15	2	20	NW25VPSA	20280
	NW / KF 40	55	15	2.5	35	NW40VPSA	20923
	NW / KF 50	75	15	2.5	40	NW50VPSA	20924

※ビューポート単体の温度範囲です。接続部品により変動します。

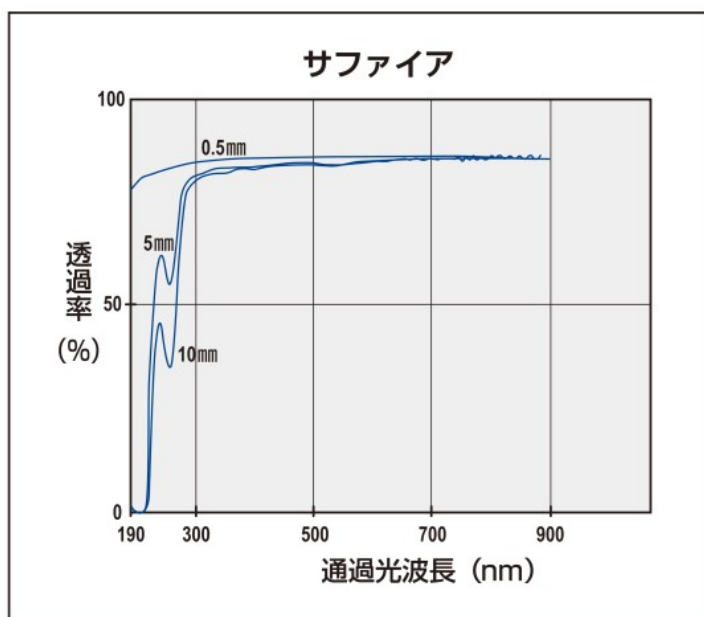

※サファイア (SA-100) 肉厚透過光波長 (0.2μ~0.9μ) 透過データ

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS VF / VG

ISO

変換アダプタ

ADP

フレキ

FXT

成形ペローズ

FB

ビューポート

VP

クイックエントリー

QED

バルブ

V

水冷・ガス

LF

液体窒素

LN

パッキングアダプタ

BA

ステンレスチューブ

ST

工具・その他

その他コスモテック

取扱い製品

技術資料

登録商標

索引