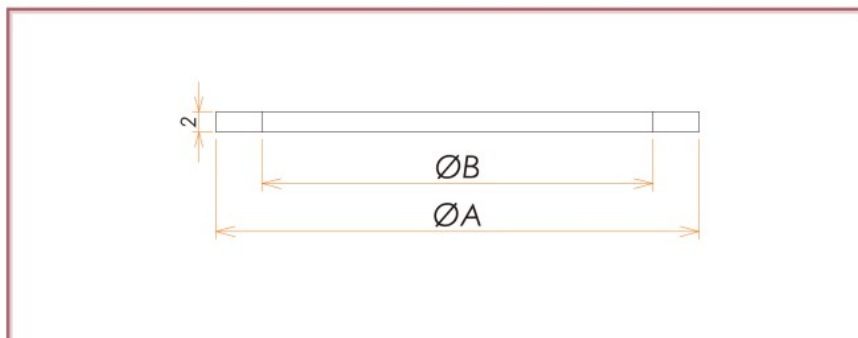


単位：mm

アルミガスケット

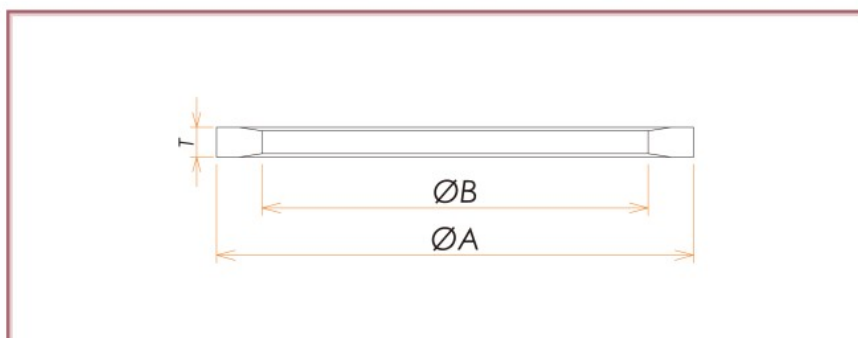

ICF70GAL [20085]



材質	規格 サイズ	入数	A	B	型式	製品コード
アルミ A5052 耐熱温度：150℃	ICF 34	5	21.3	16.3	ICF34GAL	20055
	ICF 70	5	48.2	39	ICF70GAL	20085
	ICF 114	5	82.4	64	ICF114GAL	20011
	ICF 152	5	120.5	102	ICF152GAL	20027
	ICF 203	5	171.3	153	ICF203GAL	20400
	ICF 253	5	222.1	204	ICF253GAL	20381

バイトン® ガスケット


ICF70GV [20089]



材質	規格 サイズ	入数	A	B	T	型式	製品コード
バイトン® 耐熱温度：150℃ 使用圧力範囲 大気圧～10 ⁵ Pa	ICF 34	5	21	16	2	ICF34GV	20059
	ICF 70	5	48	43	3	ICF70GV	20089
	ICF 114	1	83	78	3	ICF114GV	20013
	ICF 152	1	121	116	3	ICF152GV	20029
	ICF 203	1	171	166	3	ICF203GV	20037
	ICF 253	1	222	217	3	ICF253GV	20044

ICF

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS VF / VG

ISO

変換アダプタ

ADP

フレキ

FXT

成形ベローズ

FB

ビューポート

VP

クイックエントリフ

QED

バルブ

V

水冷・ガス

LF

液体窒素

LN

パフリングアダプタ

BA

ステンレスチューブ

ST

工具・その他

その他コスモテック

取扱い製品

技術資料

登録商標

索引