


JIS VF 穴あきフランジ



VF40B40A [20547]

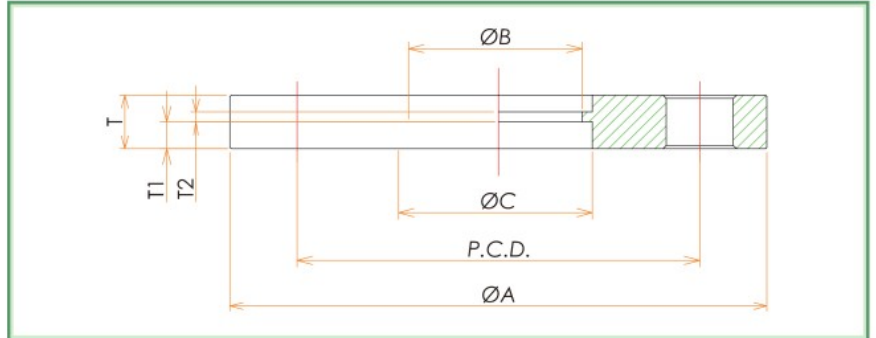

材質	フランジ	適合 パイプ 外径寸法	A	B	C	T	T1	T2	穴径	穴数	P.C.D.	適用	型式	製品コード
												Oリング		
SUS 304	VF 10	17.3	70	15	17.5	8	4	1.5	10	4	50	V24	VF10B10A	20806
	VF 20	27.2	80	25	28	8	4	1.5	10	4	60	V34	VF20B20A	20520
	VF 25	34	90	32	35	8	4	1.5	10	4	70	V40	VF25B25A	20548
	VF 40	48.6	105	46	49.5	10	5	1.5	10	4	85	V55	VF40B40A	20547
	VF 50	60.5	120	57	61	10	5	2	10	4	100	V70	VF50B50A	20525
	VF 65	76.3	145	73	77	10	5	2	12	4	120	V85	VF65B65A	20808
	VF 80	89.1	160	86	90	12	6	2	12	4	135	V100	VF80B80A	20809
	VF 100	114.3	185	111	115	12	6	2	12	8	160	V120	VF100B100A	20810
	VF 125	139.8	210	136	141	12	6	2	12	8	185	V150	VF125B125A	20811
	VF 150	165.2	235	161	166	12	6	2	12	8	210	V175	VF150B150A	20812
	VF 200	216.3	300	212	218	16	8	3	15	8	270	V225	VF200B200A	20813
	VF 250	267.4	350	263	269	16	8	3	15	12	320	V275	VF250B250A	20814
	VF 300	318.5	400	314	320	16	8	3	15	12	370	V325	VF300B300A	20815
	VF 350	355.6	450	350.5	357.5	20	10	6	15	12	420	V380	VF350B350A	22048
	VF 400	406.4	520	401.5	409	20	10	6	19	12	480	V430	VF400B400A	22049
VF 450	457.2	575	452	460	20	10	6	19	16	535	V480	VF450B450A	22050	
VF 500	508.0	625	504	510	22	11	7	19	16	585	V530	VF500B500A	22051	
VF 550	558.8	680	555	560	24	12	7	19	16	640	V585	VF550B550A	22052	