


# 耐圧ホース

ブレード(補強糸)がホースの膨張を防ぐ耐圧仕様。  
止水機能付のノズルも使えます。

## フロストホース

表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。  
凍が発生しにくい紫外線カットの三重管。

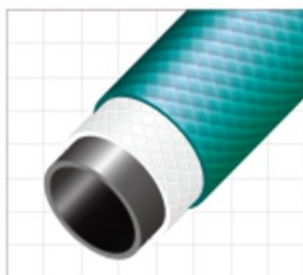

耐圧 耐寒 抗凍



JANコード(上9桁) 497516500

内径×外径(mm)	定尺(m)	入数(本)	色	常用圧力(MPa)	JANコード(下4桁)
15×20	50	3	グリーン	0.7	6036
18×23	40	3	グリーン	0.6	6043
22×28	30	2	グリーン	0.6	6050
25×31	25	2	グリーン	0.5	6067

<特サイズ>巻径400×幅220

## ソフトブレードホース

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。  
家庭・一般用としてもご利用いただけます。

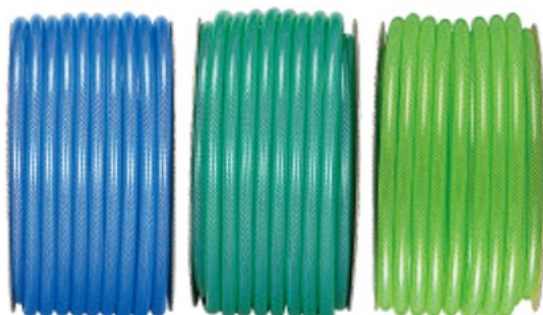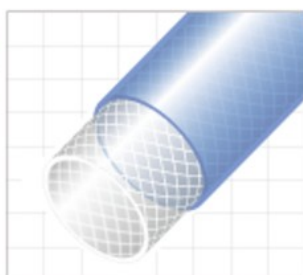

耐圧 耐寒


JANコード(上9桁) 497516500

内径×外径(mm)	定尺(m)	入数(本)	色	常用圧力(MPa)	JANコード(下4桁)
15×20	50	3	ブルー	0.7	2977
15×20	50	3	グリーン	0.7	0591
15×20	50	3	イエローグリーン	0.7	5329
18×24	50	2	グリーン	0.6	0607

<特サイズ> (15×20) 巻径400×幅220  
(18×24) 巻径480×幅220

## クリーミーホース

抗凍・耐圧タイプなので  
農用から家庭用まで幅広くご利用いただけます。

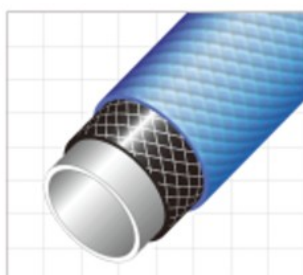

耐圧 抗凍

JANコード(上9桁) 497516500

内径×外径(mm)	定尺(m)	入数(本)	色	常用圧力(MPa)	JANコード(下4桁)
15×20	50	3	ダークブルー	0.7	4629

<特サイズ> (15×20) 巻径400×幅220