

ステンレスハンガーラック/ステンレスミラー


在庫 4アイテム

10-1147
クリーンルーム関連用品

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

キャニオン Stainless Hanger Cart ステンレスハンガーカート

別作可能 RoHS 完成品

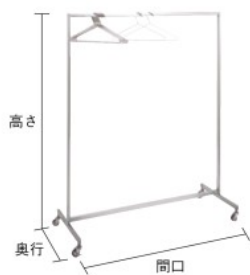

SHGC15-5 (ハンガー別売)

- 特長**
- 耐腐食性に優れたステンレス(SUS304)仕様です。
 - 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
- 用途**
- 食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
- 仕様**
- 完成品
 - ナイロンウレタン車50mmステンレス金具2個ストッパー付
- 材質**
- ステンレス(SUS304)
- 製造国**
- 日本

使用例



株式会社キャニオン [345555]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★458-2055	SHGC15-3	¥46,400	¥64,000	900×500×1500	1	6.0	14(94)
★458-2063	SHGC15-5	¥49,880	¥68,800	1200×500×1500	1	6.5	16(64)

☎商品のお問い合わせ:03-3616-7742 http://www.canyon.jp/

キャニオン Stainless Hanger Rack ステンレスハンガーラック

別作可能 組立式



SHR-2662 (保護服・ハンガー別売)

- 特長**
- 耐腐食性に優れたステンレス(SUS304)仕様です。
 - 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
- 用途**
- 食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
- 仕様**
- 組立式
- 材質**
- ステンレス(SUS304)
- 製造国**
- 日本

組立 2人 目安 15分

使用例



株式会社キャニオン [345555]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★458-2071	SHR-2562	¥70,470	¥97,200	1220×460×1900	1	18.3	13(109)
★458-2098	SHR-2572	¥73,370	¥101,200	1220×460×2200	1	19.1	13(145)
★458-2101	SHR-2662	¥82,940	¥114,400	1520×460×1900	1	21.9	3(100)
★458-2110	SHR-2672	¥85,840	¥118,400	1520×460×2200	1	22.7	6(47)

☎商品のお問い合わせ:03-3616-7742 http://www.canyon.jp/

キャニオン Stainless Hanger Rack ステンレスハンガーラック(カーテン付)

別作可能 組立式



SHR-2562K (保護服・ハンガー別売)

- 特長**
- カーテン付です。
 - 耐腐食性に優れたステンレス(SUS304)仕様です。
 - 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
- 用途**
- 食品加工工場・研究施設・クリーンルーム。
- 仕様**
- 組立式
 - 上部ステンレス天板
- 材質**
- ステンレス(SUS304)
 - カーテン:オレフィン系ポリエチレン
- 製造国**
- 日本

組立 2人 目安 30分

使用例



カーテンを閉じた状態 株式会社キャニオン [345555]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★458-2080	SHR-2562K	¥125,135	¥172,600	1220×460×1900	1	23.5	21(175)

☎商品のお問い合わせ:03-3616-7742 http://www.canyon.jp/

トラスコ Stainless mirror ステンレスミラー

両面品群 在庫数 2 アイテム



SU3M-A3



SU3M-A3T (両面テープ貼り)



SU3M-FL (姿見タイプ・スタンドなし)



SU3M-FLS (姿見タイプ・スタンドあり)

- 特長**
- ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。
 - SUS304製の為、サビに強いです。
- 仕様**
- 室内専用
- 製造国**
- 日本

使用例



トラスコ中山株式会社 [405155]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	幅×高さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-9437	SU3M-A3	¥12,000	¥16,000	420×297	1	0.95	22(315)
★160-9439	SU3M-A4	¥5,250	¥7,000	210×297	1	0.45	67(479)

両面テープ貼り

姿見タイプ

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	幅×高さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-9438	SU3M-A3T	¥14,925	¥19,900	420×297	1	0.96	53(999)
★160-9440	SU3M-A4T	¥8,475	¥11,300	210×297	1	0.46	36(900)

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	幅×高さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-9442	SU3M-FL	¥73,500	¥98,000	500×1400	1	6.36	10(999)
★160-9443	SU3M-FLS	¥138,000	¥184,000	560×1460	1	21.70	2(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/