

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

SCS ESD Event Detector CTM082
放電検知器“CTM082”



修理可能



特長 ●静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。
 ●静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。
 ●工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
用途 ●半導体・液晶製造装置での放電検出。
 ●電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定。
 ●静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定。
 ●各種製造工程における静電気対策の検証。
 ●半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定。
仕様 ●電源:9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売) 製造国 ●アメリカ

発注単位1個 (価格改定日 19.07) DESCO JAPAN(株)[659171]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	測定範囲(kV)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
409-1582	CTM082	¥120,300	¥192,480	0.001~0.99	65×23×120	1	132	6(100)

☎商品のお問い合わせ:043-309-4470 http://www.descoasia.co.jp/

SCS ESD Event Monitor CTM048-21
放電検知器“CTM048-21”



修理可能 校正可能



特長 ●静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。
 ●静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。
 ●SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
用途 ●半導体・液晶製造装置での放電検出。 ●電子部品の製造および実装工程での放電検出。
 ●静電気放電による電子機器の誤作動の判定。 ●各種製造工程における静電気対策の検証。
仕様 ●電源:内蔵型リチウムイオン電池 ●検知モード:4種類(HBM、MM、CDM、Raw Input)
 ●Raw Inputモード:1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能)

付属品 ●ACアダプター 製造国 ●アメリカ
 発注単位1個 DESCO JAPAN(株)[659171]


発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	測定範囲(kV)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
436-0583	CTM048-21	¥451,786	¥506,000	0.001~0.99	65×32×105	1	260	4(200)

☎商品のお問い合わせ:043-309-4470 http://www.descoasia.co.jp/

アキレス Electrostatic Voltmeters AS-mini II
表面電位計“ASミニII”



修理可能 校正可能

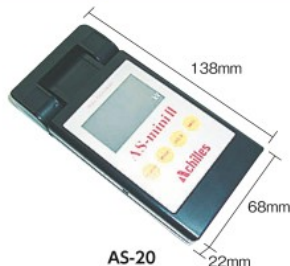

特長 ●ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。
 ●ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。
 ●輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。
用途 ●帯電物の静電電位測定。
仕様 ●電源:DC9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
 ●測定精度:±10%rdg±2digit、0.01kV分解能
 ●測定距離:30mm(被測定物と検出部間)

付属品 ●専用アース線 ●収納ソフトケース 製造国 ●日本
 発注単位1個 | メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) アキレス(株)[142035]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	測定範囲(kV)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★455-6933	AS-20	¥67,600	¥67,600	0.00~±19.99	68×22×138	1	160	31(92)

ホームページ https://www.achilles.jp/

注意 ●非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないでください。

DESCO Surface Resistance Meter Kit
表面抵抗値測定セット



修理可能



特長 ●電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性が判定します。
 ●測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途 ●電子機器の製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性を判断します。
仕様 ●電源:単3形アルカリ乾電池4個(付属)

セット内容 ●デジタル表面抵抗測定器×1 ●テスト用リード線、1.53m×2
 ●2.27kg 電極×2 ●電極スペーサー、25.4cm×1
 ●電極スペーサー、91.4cm×1
 製造国 ●アメリカ
 発注単位1セット (価格改定日 19.03) DESCO JAPAN(株)[659171]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	測定範囲	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-7522	19290	¥250,233	¥280,260	1.0×10 ³ Ω以上、1.0×10 ¹² Ω以下	100×32×210	1	5.9	1(17)

☎商品のお問い合わせ:043-309-4470 http://www.descoasia.co.jp/

対応電池 ¥225(税抜価格)
 発注コード 423-4103 単3
 品番 TLR6G-P4S 4本入

ヴェッセル Surface Resistance Checker
床・マット用 表面抵抗計“SRC-01”



特長 ●表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
 ●点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。

用途 ●静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。
仕様 ●測定規格:IEC61340-4-1、JIS-C2170 ●使用温湿度:0℃~37℃、10%~90%RH
 ●印加電圧:10V (R<1.0×10⁶ ΩまたはΩ/□)

付属品 ●プローブ2個 ●本体接地用のカールコード1本 ●抵抗測定用のカールコード2本
 ●ワニ口クリップ1個 ●アリゲータクリップ大1個 ●金属板(サイズ142×67 mm)1枚
 ●チャリングケース1個 ●9V電池(006P型マンガン乾電池)1個
 製造国 ●中国
 発注単位1台 | メーカー直送 運賃元払 株式会社ヴェッセル[830900]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	測定範囲(kV)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
★143-7318	SRC-01	¥100,000	¥100,000	1.0×10 ³ ~2.0×10 ¹² Ω(Ω/□)	101.5×54.7×190	1	340	4(100)

☎商品のお問い合わせ:06-6976-7771 https://www.vessel.co.jp/