

▶ 単体プラグ

2. 単体ブロックプラグ

品名: CE05-6A18-10SDY-D(R1)



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



①シェル形状	6A: 単体プラグ, ストレートプラグ
②シェルサイズ	10SL, 14S, 18, 20, 22, 24, 32
③インサート配列	コンタクト配列一覧表参照 (P.11)
④コンタクト形状	P: ピンコンタクト S: ソケットコンタクト
⑤アース端子番号 (注)	コンタクト配列一覧表参照 (P.11)
⑥キー位置変更	表示無: 標準キー 表示有: キー位置変更記号一覧表参照 (P.12)
⑦外殻色相 (RoHS 対応)	D: 三価クロメート処理 (黒色)

(注) アース端子が2本の場合はアース端子を表すアルファベット2文字が入ります。

位置決めキー

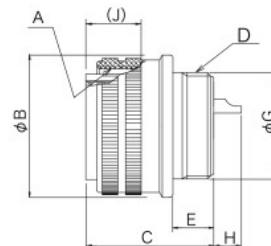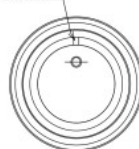

シェルサイズ	品名	A	$+0$ B-0.38	C±1	D	E±0.5	$+0.25$ G-0.25	H±0.1	(J)
10SL	CE05-6A10SL-3SC-D(R1)	5/8-24UNEF-2B	22.22	23.3	9/16-24UNEF-2A	7.50	12.5	5.6	13.2
14S	CE05-6A14S-2SD-D(R1)	7/8-20UNEF-2B	28.57	24.0	3/4-20UNEF-2A	8.46	17.0	5.6	13.2
18	CE05-6A18-10SD-D(R1)	1 1/8-18UNEF-2B	34.13	33.7	1-20UNEF-2A	11.74	23.5	6.4	19.0
	CE05-6A18-10PD-D(R1)							1.7	
	CE05-6A18-12SD-D(R1)							5.6	
20	CE05-6A20-4SD-D(R1)	1 1/4-18UNEF-2B	37.28	34.1	1 1/8-18UNEF-2A	12.16	26.8	6.6	19.0
	CE05-6A20-4PD-D(R1)							1.7	
	CE05-6A20-15SD-D(R1)							6.0	
	CE05-6A20-15PD-D(R1)							1.7	
	CE05-6A20-18SDE-D(R1)							6.0	
22	CE05-6A22-22SD-D(R1)	1 3/8-18UNEF-2B	40.48	34.1	1 1/4-18UNEF-2A	14.65	29.9	9.3	19.0
	CE05-6A22-22PD-D(R1)							4.2	
	CE05-6A22-23SD-D(R1)							6.1	
	CE05-6A22-23PD-D(R1)							1.3	
24	CE05-6A24-10SD-D(R1)	1 1/2-18UNEF-2B	43.63	36.6	1 3/8-18UNEF-2A	13.42	32.9	6.8	19.4
	CE05-6A24-10SG-D(R1)							6.8	
	CE05-6A24-11SGH-D(R1)							6.8	
32	CE05-6A32-17SD-D(R1)	2-18UNS-2B	56.33	37.0	1 7/8-16UN-2A	13.14	45.3	9.2	19.4
	CE05-6A32-17PD-D(R1)							8.7	

(注1) CE05-6A □□-□□P□-D は、ピンインサートタイプ (逆芯) です。相手レセプタクルは、ソケットインサートタイプになります。

(注2) コンジット使用の場合、コンジットメーカーと御相談下さい。

※シェルサイズ: 嵌合部ネジの呼び径のインチ寸法に 16 を乗じた数で表します。

例: ネジ寸法 1 1/8-18UNEF-2B

(ネジ外径が 1 1/8 インチで 1 インチ 18 山を表す) の場合、1 1/8×16 で 18 サイズとなります。

※ UNEF-2A, UNEF-2B, UN-2A, UNS-2B

UNEF, UNS, UN: ユニファイネジ 2A:2 等級のオネジ 2B:2 等級のメネジ

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

<http://www.ddknet.co.jp>