

# アクリル系接着剤2液タイプ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

接着剤  
補修剤

瞬間  
接着剤

接着剤  
1液タイプ

接着剤  
2液タイプ

ねじゆるみ  
止め剤

接着剤用  
ディスペンサー

UV硬化型  
接着剤

スプレー  
のり

ホットメルト  
接着剤

工業用  
シーリング剤

配管用  
シール剤

金属用  
補修剤

ゴム・  
コンクリート用  
補修剤

水中用  
補修剤

簡易  
補修剤

建築・内装用  
補修剤

コーキング  
ガン

建築用  
シーリング剤

発泡  
ウレタン

セメダイン Metal Lock  
“メタルロック”

RoHS

同商品群  
在庫数 29 アイテム



特長 ●汎用高粘度タイプです。●二液の計量や混合がラフでも安定した接着性能を発揮します。●油面接着性があります。●短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。●硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。

用途 ●鋼製オフィス家具、車輛、ゴルフクラブの組立接着に。●金属板金の接着に。

仕様 ●硬化時間(23℃):5分  
●可使時間(23℃):2分

材質 ●主成分:アクリル樹脂

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
374-8995	AY-123	¥1,094	¥1,300	25	5	60	1324(116)

セメダイン株[539407]

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

セメダイン Metal Lock  
“メタルロック Y600”

RoHS

同商品群  
在庫数 29 アイテム



特長 ●汎用速硬化タイプです。●二液の計量や混合がラフでも安定した接着性能を発揮します。

用途 ●金属とCFRPなどの異種材料接合に。●鋼製オフィス家具、車輛、ゴルフクラブの組立接着に。

仕様 ●硬化時間(23℃):3分  
●可使時間(23℃):30秒

材質 ●主成分:アクリル樹脂

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
364-6190	AY-020	¥4,000	¥4,650	600	6	800	849(124)

セメダイン株[539407]

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

セメダイン Metal Lock  
“メタルロック Y610”

RoHS

同商品群  
在庫数 29 アイテム



特長 ●汎用高強度タイプです。●二液の計量や混合がラフでも安定した接着性能を発揮します。●油面接着性があります。●短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。

用途 ●金属とCFRPなどの異種材料接合に。●鋼製オフィス家具、車輛、ゴルフクラブの組立接着に。●金属板金の接着に。

仕様 ●硬化時間(23℃):6分  
●可使時間(23℃):3分

材質 ●主成分:アクリル樹脂

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
364-6203	AY-048	¥4,000	¥4,650	600	6	750	2720(138)

セメダイン株[539407]

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

セメダイン Metal Lock  
“メタルロック Y618LD”

RoHS

同商品群  
在庫数 29 アイテム



特長 ●可とう性タイプです。●高じん性・構造強度接着です。●常温速硬化です。●低臭気タイプです。●低歪み・高はく離タイプです。

用途 ●薄い鋼板への補強鋼の接着に。

仕様 ●硬化時間(23℃):7分  
●可使時間(23℃):2分

材質 ●主成分:アクリル樹脂

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
364-6238	AY-101	¥4,750	¥5,800	600	6	800	265(72)

セメダイン株[539407]

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

セメダイン Metal Lock  
“メタルロック Y611黒S”

RoHS

同商品群  
在庫数 29 アイテム



特長 ●高強度耐熱タイプです。●高じん性・構造強度接着です。●常温速硬化です。●低臭気タイプです。

用途 ●金属とCFRPなどの異種材料接合に。

仕様 ●硬化時間(23℃):7分  
●可使時間(23℃):3分

材質 ●主成分:アクリル樹脂

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
364-6220	AY-099	¥4,000	¥4,650	600	6	750	838(102)

セメダイン株[539407]

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

セメダイン Metal Lock  
“メタルロック Y616”

RoHS

同商品群  
在庫数 29 アイテム



特長 ●プラスチック対応タイプです。●高じん性・構造強度接着です。●常温速硬化です。●低臭気です。

用途 ●プラスチックの接着に。●異種材料接着に。

仕様 ●硬化時間(23℃):7分30秒  
●可使時間(23℃):4分

材質 ●主成分:アクリル樹脂

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
421-3611	AY-057	¥5,280	¥5,500	600	6	750	59(82)

セメダイン株[539407]

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

Denka  
“ハードロック”

同商品群  
在庫数 2 アイテム




特長 ●アプリケーションによる金属筐体の接着に適しています。●常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。●無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。

仕様 ●2液混合型

材質 ●主成分:変成アクリル樹脂

製造国 ●日本

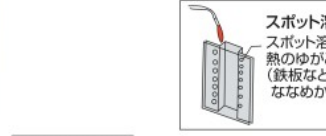

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	硬化時間(分)	可使時間(分)	容量(kg)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
122-6525	C320K-03	¥23,824	オープン	5	1	2	1	2.32	545(89)
122-6533	C351K-10	¥23,824	オープン	12	3	2	1	2.32	209(62)

Denka株[384000]

☎商品のお問い合わせ:03-5290-5562 <http://www.denka.co.jp/>

品番	タイプ	用途
C320K-03	金属部品用	電気産業・音響機器・電子部品・車輛産業
C351K-10	金属パネル用	機械産業・車輛産業・建築・窯業産業

