

FLHチューブ



自己消火性に優れた、耐熱編組チューブです。


- 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
- 高温下での使用を考慮した耐熱仕様となっております。
- 色は黒地に白色ラインが入っていますので、FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。

BRAIDED TUBE WHICH IS SELF EXTINGUISHING, HEAT-RESISTANT

- FLH tube has good stretch and can put in place smoothly because it slides smoothly, therefore, it is strong by laceration and scratch.
- FLH series are the heat-resistant, so endure high temperature.
- Color is a white line on a black ground. So, it is easy to distinguish a color from an FL standard type.

Specifications

材質 Material	エチレンクロロトリフルオロエチレン Ethylene-Chlorotrifluoroethylene
使用温度範囲 Operating Temperature	-75~150℃
融点 Melting point	250°
色 Color	黒 Black
規格 Standard	UL VW-1 (File No. E347759) CSA, FAR-25

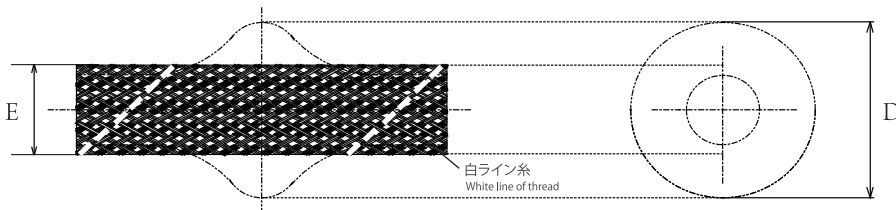

型番 Order Ref. Number	自然折径幅E Natural occasion diameter width E (mm)	拡大最大径 Enlarged greatest dimension D(mm)	重量 Weight (g/m)	包装単位 Std Length (m/spool)
FLH-3	約2.0	約8.0	5.1	300
FLH-6	約4.0	約14.0	6.9	300
FLH-9	約9.0	約18.0	11.6	150
FLH-12	約13.0	約27.0	16.4	150
FLH-19	約22.0	約40.0	24.1	75
FLH-25	約28.0	約50.0	33.2	75
FLH-35	約45.0	約75.0	52.6	60
FLH-40	約50.0	約95.0	53.3	60