

MRチューブ




マジックテープタイプの保護チューブです

- 合わせ目がマジックテープ製なので専用工具が不要です。
- 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
- シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靱です。



PROTECTION TUBE OPENED AND SHUT WITH HOOK AND LOOP FASTENER

- The joint part is made of a hook and loop fastener, so there is no need to use any exclusive tools.
- MR tube's seat is thinner than the usual tube. Therefore, it fits into the cable/pipe well, and it becomes easier to bend.
- Polyester crossing is inside of the seat, so it is strong to lacerations.

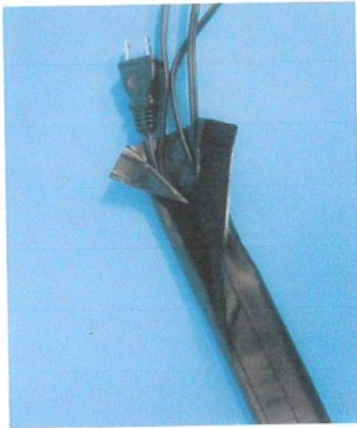

Specifications

材質 Material	シート部(厚み 0.28mm):ポリエステルクロス入りPVCシート マジックテープ Seat Part(Thickness 0.28mm):PVC seat with polyester crossing Velcro
使用温度範囲 Operating Temperature	-5~60°C
標準色 Standard Color	黒 Black

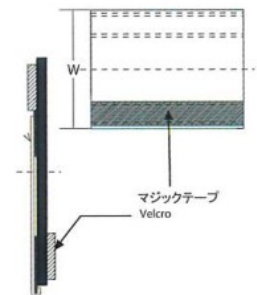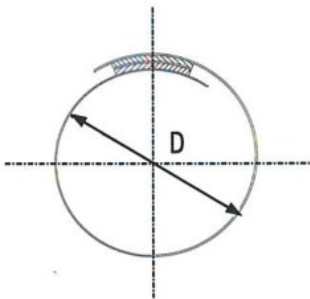

型番 Order Ref. Number	内径 Inside Diameter (mm)	幅±3 Width±3(mm) W	重量 Weight (g/m)	包装単位 (m/巻) Std Length (m/spool)
MRX-10	10	57	27.3	25 or 50
MRX-15	15	64	34.2	25 or 50
MRX-20	20	85	40.5	25 or 50
MRX-25	25	98	42.7	25 or 50
MRX-30	30	117	52.7	25 or 50
MRX-40	40	147	66.3	25 or 50
MRX-50	50	184	72.9	25 or 50
MRX-70	70	248	95.6	25 or 50
MRX-100	100	338	113.0	25 or 50
MRX-150	150	493	160.0	25 or 50
MRX-200	200	655	209.0	25 or 50

※ポリエステルクロス系を含まないPVCシートの製品型番はMRとなります。

Part. No. of product that is made of PVC seat without polyester crossing is MR.