

静電気防止手袋(防寒タイプ)/塩化ビニール手袋(裏布付)

静電気対策用品は3-750~810ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

ダイヤゴム
DAILOVE 日本

ESD and Solvent Resistance Gloves
静電気対策防寒手袋“ダイローブ301H” RoHS

ダイヤゴム
DAILOVE 日本

ESD and Cold Resistance Gloves DAILOVE 350H
静電気対策防寒手袋“ダイローブ350H” RoHS



D301H-LW

特長

- 静電気対策用防寒タイプです。
- 単層構造の防寒用裏地を使用しています。
- 表面は、粒子状のすべり止め加工を施しています。
- 寒冷地でのガス・オイル・ガソリンなどの可燃物取扱い作業に最適です。

仕様

- 厚さ:2.05mm(裏地含)
- 電気抵抗値:1×10³⁻⁷Ω(耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)

材質

- 表:ポリウレタン
- 裏:起毛、導電繊維

製造国 ●日本



D350HL

特長

- 静電気対策用防寒タイプです。
- 高い保温性を持つ二重構造です。
- 表面は粒子状のすべり止め加工を施しています。
- 寒冷地でのガス・オイル・ガソリンなどの可燃物取扱い作業に最適です。

仕様

- 厚さ:2.85mm(裏地含)
- 電気抵抗値:1×10³⁻⁷Ω(耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)

材質

- 表:ポリウレタン
- 裏:綿、導電繊維
- インナー:ボア+起毛アクリル、導電繊維

製造国 ●日本

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
26.0	24.0	8.0

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
L	27.0	27.0	8.2
LL	28.0	29.4	8.4

発注単位1双
ダイヤゴム 600511

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
721-9300	D301H-LW	¥2,438	¥2,600	ブラック	LW	10	96	50(148)

ホームページ <https://www.dailove.com/>

発注単位1双
ダイヤゴム 600511

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
721-9423	D350HL	¥4,100	¥4,100	ブラック	L	10	192	61(109)
721-9431	D350HLL	¥4,100	¥4,100	ブラック	LL	10	201	17(52)

ホームページ <https://www.dailove.com/>

ショーワグローブ
SHOWA 日本

PVC Oil-resistant Gloves
塩化ビニール手袋“耐油ビニローブ”

ダイヤゴム
DAILOVE 日本

ESD and Cold Resistance Gloves DAILOVE 350H
静電気対策防寒手袋“ダイローブ350H” RoHS



NO650-L

特長

- 3重コーティングで耐久性に優れています。
- ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を發揮します。
- 独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を發揮します。

仕様


- 厚さ:約1.6mm
- 抗菌防臭加工 ●裏布付

材質

- 表:塩化ビニール(PVC)
- 裏:綿、ポリエステル、その他

製造国 ●マレーシア

商品紹介動画

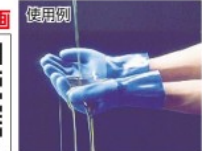

発注単位1双
ショーワグローブ 476840

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
253-3511	NO650-M	¥439	¥439	オープン	ブルー	M	25.0	22.0	7.8	10	140	2124(68)
253-3529	NO650-L	¥439	¥439	オープン	ブルー	L	25.0	23.5	8.2	10	152	32095(83)
253-3537	NO650-LL	¥439	¥439	オープン	ブルー	LL	27.0	25.0	9.0	10	174	19444(94)
354-7990	NO650-3L	¥439	¥439	オープン	ブルー	3L	27.0	25.5	9.3	10	180	3304(105)

2双入

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (双)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
103-3447	NO652-M	¥843	¥843	オープン	ブルー	M	25.0	22.0	7.8	2	5	280	966(196)
103-3448	NO652-L	¥843	¥843	オープン	ブルー	L	25.0	23.5	8.2	2	5	304	4075(163)
103-3449	NO652-LL	¥843	¥843	オープン	ブルー	LL	27.0	25.0	9.0	2	5	348	3106(172)

5双入

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (双)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
103-3464	NO650-L5P	¥2,000	¥2,000	オープン	ブルー	L	25.0	23.5	8.2	5	12	760	214(159)
103-3465	NO650-LL5P	¥2,000	¥2,000	オープン	ブルー	LL	27.0	25.0	9.0	5	12	870	172(144)

10双入

発注単位1パック **まとめ買い**

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	パック入数 (双)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
356-3332	NO650-M10P	¥3,829	¥3,829	オープン	ブルー	M	25.0	22.0	7.8	10	6	1400	371(82)
356-3316	NO650-L10P	¥3,829	¥3,829	オープン	ブルー	L	25.0	23.5	8.2	10	6	1520	4522(87)
356-3324	NO650-LL10P	¥3,829	¥3,829	オープン	ブルー	LL	27.0	25.0	9.0	10	6	1740	3061(94)

ロングタイプ

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
298-0452	NO660-M	¥501	¥501	オープン	ブルー	M	30.0	22.0	7.8	10	166	1888(87)
298-0461	NO660-L	¥501	¥501	オープン	ブルー	L	30.0	23.5	8.2	10	186	10920(90)
298-0479	NO660-LL	¥501	¥501	オープン	ブルー	LL	32.0	25.0	9.0	10	220	5524(96)

ロングタイプ・10双入

発注単位1パック **まとめ買い**

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	パック入数 (双)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
434-3255	NO660-L10P	¥4,126	¥4,126	オープン	ブルー	L	30.0	23.5	8.2	10	6	1860	1204(102)
434-3263	NO660-LL10P	¥4,126	¥4,126	オープン	ブルー	LL	32.0	25.0	9.0	10	6	2200	1418(117)

1双あたり目安単価
¥413



NO660-LL (ロングタイプ)

商品のお問い合わせ:0120-641-245 <http://www.showaglove.co.jp/>