

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ダイヘン
DAIHENテクノサポート
同商品群
在庫数 8 アイテム

Cutting Machine 小型エアプラズマ切断機

修理可能



M-1500C

- 用途 ●あらゆる金属薄板切断に。
付属品 ●入力側ケーブル3m
●アースクリップ付母材側ケーブル
●トーチケーブル10m
製造国 ●中国

100Vコンプレッサー内蔵タイプ

特長 ●家庭用100V電源で使えます。
仕様 ●外形寸法:幅200×奥行375×高さ260mm

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電圧 (V)	定格入力 (kVA)	電流範囲 (A)	使用率 (%)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	切断能力(mm)		
											鉄	ステンレス	アルミ
★302-5713	M-1500C	¥441,875	¥505,000	単相100	1.5	15	50	1	12	2(200)	0.1~6	0.1~6	0.1~3

株式会社ダイヘンテクノサポート [588920]



M-3500

200/220Vタイプ

特長 ●ハイパワーで、ポータブル化を実現しました。
●最大切断板厚12mmのパワフル機です。
●エアレギュレーター内蔵の省スペース設計です。
●コンプレッサー別売です。
仕様 ●外形寸法:幅200×奥行355×高さ250mm

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電圧 (V)	定格入力 (kVA)	電流範囲 (A)	使用率 (%)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	切断能力(mm)		
											鉄	ステンレス	アルミ
★281-5168	M-3500	¥468,375	¥535,200	三相(単相) 200/220	6.6(5.4)	10~35(10~25)	60	1	12	4(45)	0.1~12	0.1~12	0.1~8



M-3500C2

200Vコンプレッサー内蔵タイプ

特長 ●ハイパワーで、ポータブル化を実現しました。
●切り替えスイッチで外部エアも使用可能です。
仕様 ●外形寸法:幅210×奥行355×高さ395mm

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電圧 (V)	定格入力 (kVA)	電流範囲 (A)	使用率 (%)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	切断能力(mm)		
											鉄	ステンレス	アルミ
★281-5176	M-3500C2	¥563,750	¥644,200	三相(単相) 200	6.9(5.8)	10~35(10~25)	40	1	23	6(150)	0.1~12	0.1~12	0.1~8

◎商品のお問い合わせ:0120-856-036 http://www.daihen.co.jp/

ダイヘン
DAIHENテクノサポート
同商品群
在庫数 8 アイテム

Air Plasma Cutting Machine Parts エアプラズマ切断機用部品




① チップ
H1002F01



② 電極
H705F05



③ カップ
H705F03

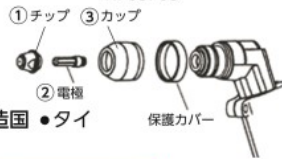

② プラズマ電極 製造国・タイ

発注単位10個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	入数 (個)	適合切断チップ	質量 (g)	実績 (前年比%)
306-0179	H705F05	¥555	¥555	10	H1002F01、H705F04	1	7430(100)
306-0144	H669G11	¥725	¥725	10	H669G06、H669G05	1	6560(81)

① プラズマ切断チップ 製造国・タイ

発注単位10個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	入数 (個)	最大適用電流 (A)	適合機種	質量 (g)	実績 (前年比%)
306-0101	H1002F01	¥560	¥560	10	15	M-1500C	1	260(57)
306-0161	H705F04	¥460	¥460	10	35	M-3500、M-3500C2	1	4980(102)
306-0136	H669G06	¥560	¥560	10	50	M-5500、M-5500C2、A-70	1	2770(108)
306-0128	H669G05	¥560	¥560	10	70	A-70、DT-6000	1	4220(77)

株式会社ダイヘンテクノサポート [588920]

③ プラズマ絶縁カップ 製造国・日本

発注単位5個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	入数 (個)	適合切断チップ	質量 (g)	実績 (前年比%)
306-0152	H705F03	¥1,930	¥1,930	5	H1002F01、H705F04	25	1470(92)
306-0110	H669G04	¥1,930	¥1,930	5	H669G06、H669G05	25	1540(94)

◎商品のお問い合わせ:0120-856-036 http://www.daihen.co.jp/

厳選 プロツール コレクション

ICHIOSHI AWARD
REVIVAL



トラスコ中山株式会社

TRUSCO 日本モノづくりを応援する
PRO TOOL MAGAZINE
イオン 2020

TRUSCO “とめたらう” ●特許出願中

車輪径φ75・100対応と、φ130・150対応の2タイプ!
安全対策として台車付属のストッパーとは別に台車のクルマ止めとして車輪をストップ! 適用サイズは台車やワゴンの車輪サイズの大半を占めるφ75とφ100に加えて、φ130、φ150を新たにラインナップしました。(2個1組)



TRUSCO
“とめたらう”
φ75・φ100 キャスター用

品番 CH75100-2S
メーカー希望小売価格
税抜 ¥1,000 (2個1組)

発注コード 116-2186
価格
税抜 ¥857 (2個1組)

オレンジブック 8-1206
2022
を ご参照ください