

ダイケン



Wheel

ニュートンシリーズ用吊り車

同商品群
在庫数 **340** アイテム

.Com
CAD



N10-4WS



N20-4WS



吊り車寸法

特長 ●ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
材質 ●スチール(SPHC)
●樹脂
製造国 ●日本

ニュートンシリーズ用複車

発注単位1個 (価格改定日 19.01) 株式会社ダイケン [598505]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	耐荷重 (kg/個)	適用レール	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
787-0302	N10-4WS	¥ 7,200	¥ 8,000	50	N10-HR	1	0.30	457(60)
381-4491	N20-4WS	¥ 8,416	¥ 9,350	100	N20-HR	1	0.62	511(89)
855-8688	N40-4WS	¥10,620	¥11,800	200	N40-HR	1	0.62	158(75)

ニュートンシリーズ用単車

発注単位1個 (価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	耐荷重 (kg/個)	適用レール	品名	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
787-0281	N10-2TR	¥3,466	¥3,850	30	N10-HR	ツール単車	1	0.15	424(70)
381-4483	N20-2TR	¥4,113	¥4,570	50	N20-HR	ツール単車	1	0.30	236(72)
787-0299	N10-2WS	¥3,600	¥4,000	30	N10-HR	単車	1	0.20	367(72)
855-8690	N10-2WS2	¥4,500	¥5,000	30	N10-HR	単車2型	1	0.21	42(40)
855-8691	N20-2WS2	¥5,400	¥6,000	50	N20-HR	単車2型	1	0.41	83(52)
855-8696	N40-2WS2	¥6,300	¥7,000	100	N40-HR	単車2型	1	0.44	68(83)
855-8689	N40-2TR	¥5,400	¥6,000	100	N40-HR	ツール単車	1	0.29	51(40)

◎商品のお問い合わせ:06-6392-5321 <https://www.daiken.ne.jp/>

ダイケン



Option for Steel Door Hanger


ニュートンシリーズ用オプション受(ハンガーレール取付用)

同商品群
在庫数 **340** アイテム

.Com
CAD

特長 ●ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
材質 ●スチール(SPHC)
製造国 ●日本

注意
●受金具、継受金具の取り付けピッチは450~500mmが標準です。

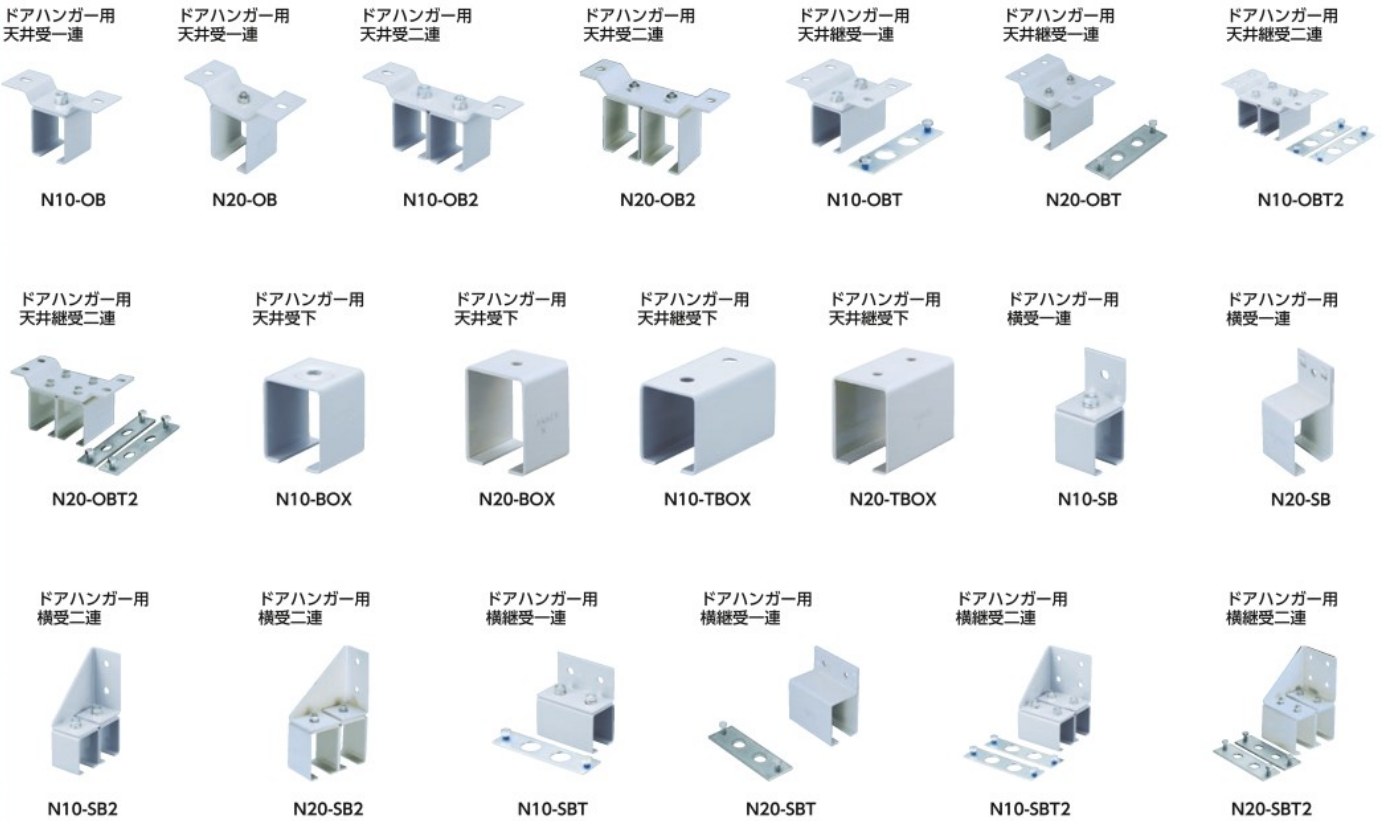

発注単位1個 (価格改定日 19.01) 株式会社ダイケン [598505]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用レール	品名	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
787-0400	N10-OB	¥ 676	¥ 750	N10-HR	ドアハンガー用天井受一連	8	0.3	97(75)
381-4645	N20-OB	¥1,026	¥1,140	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用天井受一連	12	0.5	205(126)
787-0418	N10-OB2	¥1,494	¥1,660	N10-HR	ドアハンガー用天井受二連	4	0.6	30(375)
381-4653	N20-OB2	¥2,116	¥2,350	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用天井受二連	4	1.0	62(886)
787-0426	N10-OBT	¥2,206	¥2,450	N10-HR	ドアハンガー用天井継受一連	4	0.6	25(79)
381-4661	N20-OBT	¥3,204	¥3,560	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用天井継受一連	4	1.2	43(94)
787-0434	N10-OBT2	¥4,661	¥5,180	N10-HR	ドアハンガー用天井継受二連	2	1.1	4(67)
381-4670	N20-OBT2	¥5,274	¥5,860	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用天井継受二連	2	1.9	18(600)
787-0329	N10-BOX	¥ 496	¥ 550	N10-HR	ドアハンガー用天井受下	12	0.2	215(85)
381-4513	N20-BOX	¥ 649	¥ 720	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用天井受下	12	0.3	657(97)

発注単位1個 (価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用レール	品名	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
787-0523	N10-TBOX	¥ 963	¥1,070	N10-HR	ドアハンガー用天井受下	12	0.4	13(8)
381-4751	N20-TBOX	¥1,251	¥1,390	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用天井受下	12	0.6	213(104)
787-0477	N10-SB	¥ 649	¥ 720	N10-HR	ドアハンガー用横受一連	12	0.3	378(82)
381-4700	N20-SB	¥1,206	¥1,340	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用横受一連	12	0.4	262(61)
787-0485	N10-SB2	¥1,881	¥2,090	N10-HR	ドアハンガー用横受二連	4	0.5	81(75)
381-4718	N20-SB2	¥2,754	¥3,060	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用横受二連	4	0.9	21(12)
787-0493	N10-SBT	¥2,079	¥2,310	N10-HR	ドアハンガー用横継受一連	6	0.6	27(32)
381-4726	N20-SBT	¥3,690	¥4,100	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用横継受一連	4	0.7	92(118)
787-0507	N10-SBT2	¥5,544	¥6,160	N10-HR	ドアハンガー用横継受二連	2	1.2	79(999)
381-4734	N20-SBT2	¥6,436	¥7,150	N20-HR,N40-HR	ドアハンガー用横継受二連	2	2.1	7(39)

◎商品のお問い合わせ:06-6392-5321 <https://www.daiken.ne.jp/>