


 
ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スイコー  KL type Square-shaped Tank & Lid
角型容器“KL型”


重い
 注意



KL-300



KL型専用フタ

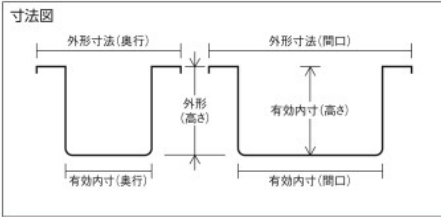

特長 ●内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
仕様 ●水抜き栓なし
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

注意
 ●製品寸法は±1.5%の公差があります。

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | スイコー機 [239114]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★456-9156	KL-100	¥13,500		100	814×610×350	644×434×330	1	4.5	18(35)
★456-9181	KL-200	¥24,500		200	1005×780×400	832×602×380	1	8.3	18(60)
★456-9202	KL-250	¥32,250		250	1080×830×440	902×652×420	1	10.2	10(67)
★456-9229	KL-300	¥35,625		300	1135×895×450	947×707×430	1	13.0	19(173)
★456-9237	KL-500	¥52,500		500	1360×1090×500	1156×886×475	1	20.5	7(50)
★456-9164	KL-1000	¥120,000		1000	1640×1390×650	1382×1132×620	1	47.0	19(950)

フタ

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	適合本体	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★456-9172	KL-100F	¥5,000		845×645×35	KL-100	1	1.9	3(8)
★456-9199	KL-200F	¥13,250		1070×840×40	KL-200	1	3.5	4(31)
★456-9211	KL-250F	¥16,625		1128×903×55	KL-250	1	3.6	7(70)

☎商品のお問い合わせ:06-6412-5851 <http://www.e-suiiko.co.jp/>

立花  FRP Tank
“FRPタンク”

重い
 注意




Gタイプ



Yタイプ (4段積例)

特長 ●耐圧・耐衝撃性に優れています。
材質 ●FRPガラス繊維強化プラスチック
製造国 ●日本

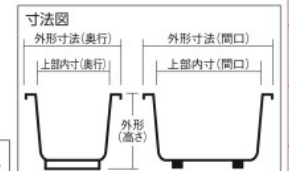

注意
 ●フタ別売です。

Gタイプ(非段積用)

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 立花容器機 [597015]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	上部有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★461-8823	550-G	¥93,000		510	1370×840×700	1200×670×600	1	37	0(-)
★461-8840	800-G	¥107,625		710	1630×970×700	1470×810×600	1	44	3(150)
★461-8793	1000-G	¥119,250		910	1670×1130×700	1510×970×600	1	48	0(-)
★461-8777	1000-2-G	¥131,875		1070	1760×1140×760	1600×980×660	1	51	1(25)


Yタイプ(4段積用)

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	上部有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★461-8831	550-Y	¥118,375		510	1370×840×700	1200×670×600	1	41	1(-)
★461-8858	800-Y	¥142,375		710	1630×970×700	1470×810×600	1	57	0(-)
★461-8807	1000-Y	¥159,000		910	1670×1130×700	1510×970×600	1	65	0(-)
★461-8785	1000-2-Y	¥171,750		1070	1760×1140×760	1600×980×660	1	72	0(-)
★461-8815	1700-2-Y	¥284,125		1720	1970×1420×875	1770×1220×770	1	140	0(-)

ホームページ <http://www.spac.co.jp/>

ダイライト  R type Square Tub
角槽“R型”

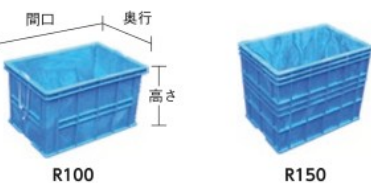

R100

R150



R300

R500

特長 ●低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
 ●R200、R300、R500は、フォークリフト作業が可能です。
 ●ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様 ●排水栓なし(別途特注対応可能) ●使用可能温度:-20~40℃
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

注意
 ●化学(工業)薬品でのご使用はできません。

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃 ¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 19.04) ダイライト機 [811711]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★464-9109	R100	¥12,188	¥15,000	100	695×480×400	631×416×380	1	6.5	119(122)

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★464-9117	R150	¥19,338	¥23,800	150	715×500×569	631×416×554	1	11.0	75(40)
★464-9125	R200	¥36,400	¥44,800	200	862×657×635	775×570×500	1	17.5	110(119)
★464-9141	R250	¥48,588	¥59,800	250	920×670×590	800×550×565	1	22.0	32(169)
★464-9150	R300	¥59,313	¥73,000	300	1100×750×650	982×632×520	1	28.5	97(123)
★464-9176	R500	¥75,563	¥93,000	500	1337×864×685	1217×744×550	1	39.0	105(124)

☎商品のお問い合わせ:03-5461-7881 <http://www.dailite.co.jp/>