

脱落防止ねじ

意匠登録 第1017907号

特長


- ワンタッチで着脱可能。
- 組み込み工数の大幅削減。
- 現場作業での部品（Eリング、ワッシャー）の紛失皆無
- 扉塗装面の保護

用途

- 配電、分電盤 BOX
- 制御機器
- その他箱物機器



寸法図

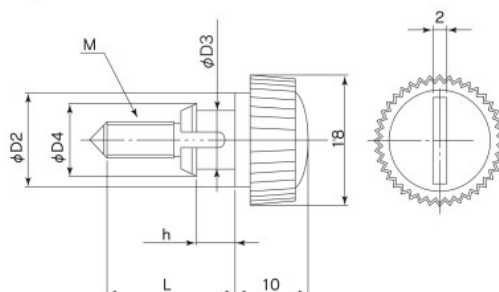

●寸法表 (m/m)

呼径M	h	D2	D3	D4	L	下穴寸法
M4	5.5	13	8.2	9.5	22, 27	8.5
M5	5.5	13	9	10.6	21, 26, 36	9.5
M6	5.5	13	10	11.8	21, 26, 36	10.5

上記以外のL寸法は受注生産となります。

ねじ部材質 標準: SWCH(三価クロメート)、SUSXM7

頭部材質 材質: POM(ポリアセタール) 色: ブラック

シースルーボルト シースルーナット (透明ボルト/透明ナット)

特長


- ポリカ(PC)ボルト、ポリカ(PC)ナットを樹脂インサート成型しました
- 透明で美粧
- 軽量
- 電気絶縁性に優れている
- 安価
- 100ヶ単位でさまざまな色に染色が出来ます

用途

- ディスプレイ器具、インテリア家具



寸法図

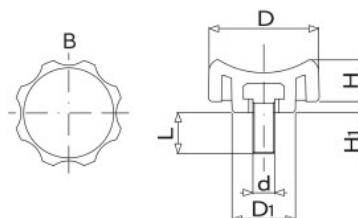

●シースルーボルト寸法表 (m/m)

	D	D ₁	H	H ₁
E-1	30	23	13.5	4
E-2	40	23	15	4
E-3	50	25	17	5

頭部材質: AS樹脂

ネジ部: ポリカーボネート


●在庫表

		L			ナット	備考
E-1	M6	10	15	20	○	M5, M8まで可
E-2	M8	15	20	25	○	M5, M6, M10まで可
E-3	M10	20	25		○	M6, M8まで可

在庫品: 1袋100ヶ入り

注: 多少気泡が入っているものがありますが強度的に変わりません

※備考分は500ヶからの受注生産になります

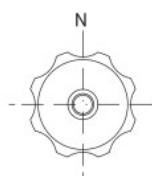

●シースルーナット寸法表 (m/m)

	D	D ₁	H	H ₁
E-1	30	23	13	3.5
E-2	40	23	14	5
E-3	50	31	15	8

頭部材質: AS樹脂

ネジ部: ポリカーボネート