

ABS SERIES

A01



アメリカンキャップスタイルの新定番




COLOR スカイブルー

COLOR 黄



HA1内装タイプ

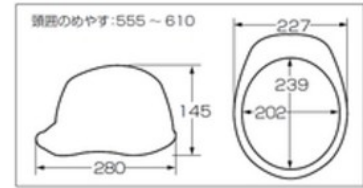

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A01型HA1E3式	¥3,100	HA1	-		335
A01型HA1E3-A01式	¥3,600	HA1	A01		355

- ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
- E1ワンタッチアゴひも標準装着
- 雨垂れ防止溝付き

ヒートバリアはオープン価格となります。詳しい性能はP9・10をご覧ください。

A01-V



ベンチレーション付き




COLOR ライトブルー

COLOR 白



HA1内装タイプ

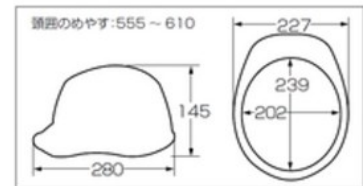

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A01-V型HA1E3式	¥3,400	HA1	-		335
A01-V型HA1E3-A01式	¥3,900	HA1	A01		355

- ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
- E1ワンタッチアゴひも標準装着
- 雨垂れ防止溝付き

ヒートバリアはオープン価格となります。詳しい性能はP9・10をご覧ください。

ベンチレーション

A07-WV



強力なベンチレーション機能タイプ




COLOR スカイブルー

COLOR 白



HA1内装タイプ

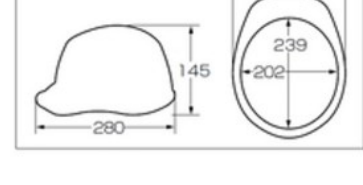

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A-07WV型HA1E-K8式	¥4,800	HA1	K8		425

- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
- E1ワンタッチアゴひも標準装着
- 雨垂れ防止溝付き

大型ベンチレーション