

AA11EVO-C



COLOR



新開発HA6内装で快適にホールド




帽体 白
バイザー スモーク

帽体 スカイブルー
バイザー スモーク



HA6内装タイプ

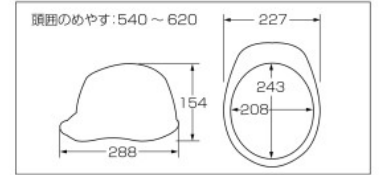

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-C型HA6E2-A11式	¥6,600	HA6	A11		375

- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
 - E1スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
 - 雨垂れ防止溝付き
 - S-1シールド一体型のA11ライナーに換装することで、AA11EVO-CSとして使用可
- ヒートバリアはオープン価格となります。詳しい性能はP9・10をご覧ください。

通気孔なしタイプ

AA11EVO-CW



COLOR



AA11EVO-Cの大型通気孔付きタイプ




帽体 白
バイザー グリーン

帽体 黄
バイザー スモーク



HA6内装タイプ

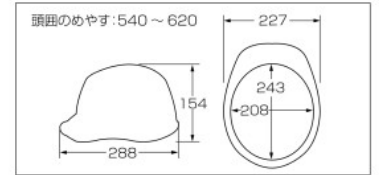

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CW型HA6E2-A11式	¥6,600	HA6	A11		375

- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
 - E1スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
 - 雨垂れ防止溝付き
 - S-1シールド一体型のA11ライナーに換装することで、AA11EVO-CSWとして使用可
- ヒートバリアはオープン価格となります。詳しい性能はP9・10をご覧ください。

大型ベンチレーション

AA11EVO-CS



COLOR



シールド内蔵でも安定した装着感



帽体 ライトグレー
バイザー スモーク


帽体 フレッシュグリーン
バイザー スモーク



HA6内装タイプ



交換用
S-1シールド
(A11ライナー一体型)
¥5,500

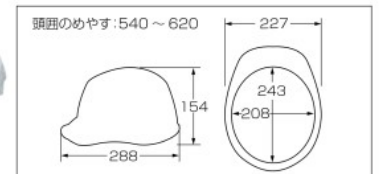


型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CS型HA6E2-A11式	¥11,600	HA6	A11 (S-1シールド付き)		455

驚きの軽さ!

- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
 - E1スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
 - 新型シールド機構
 - 雨垂れ防止溝付き
- ヒートバリアはオープン価格となります。詳しい性能はP9・10をご覧ください。

 通気孔なしタイプ



※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。