


土牛 **Keren Stick**
DOGYU **日本**
同商品群
在庫数 **17** アイテム

ドロス除去専用工具 超硬刃ドロスケレン棒ロング **New**

特長 ●レーザー加工機のワークサポート部に付着するドロス除去が簡単に行えます。
●立ったまま使用できるロングサイズになっています。

仕様 ●刃厚:6mm
材質 ●刃:超硬 ●ハンドル:鉄
製造国 ●日本

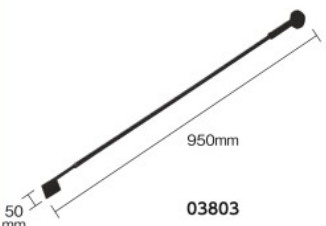

950mm
03803

50mm

使用例

発注単位1丁 土牛産業株[680048]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
230-7736	03803	¥7,000	¥7,000	950×50	6	850	-

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 <http://www.dogyu.jp/>

土牛 **Carbide-tipped Scraper**
DOGYU **日本**
同商品群
在庫数 **17** アイテム

超硬刃ケレン棒

特長 ●塗装の下地処理、溶接スパッタ除去用として、最適です。
●長いグリップで、両手で握りやすいです。

仕様 ●刃厚:4.5mm
材質 ●刃:超硬
●先端:SC材
●シャフト:焼き入れパイプ
●グリップ:天然ゴム
製造国 ●日本



全長
02271
02272

刃幅

発注単位1丁 土牛産業株[680048]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
471-5501	02273	¥2,780	¥2,780	290×30	6	350	158(92)
471-5489	02271	¥3,000	¥3,000	375×30	6	420	263(111)
471-5497	02272	¥3,300	¥3,300	375×50	6	430	894(112)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 <http://www.dogyu.jp/>

土牛 **Carbide-tipped Scraper**
DOGYU **日本**
同商品群
在庫数 **17** アイテム

超硬刃ケレン棒

特長 ●塗装の下地処理、溶接スパッタ除去用として、最適です。
●長いグリップで、両手で握りやすいです。

仕様 ●刃厚:4.5mm
材質 ●刃:超硬
●先端:SC材
●シャフト:焼き入れパイプ
●グリップ:天然ゴム
製造国 ●日本



全長
03754
03755

刃幅

発注単位1丁 土牛産業株[680048]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
828-6426	03754	¥4,360	¥4,360	375×75	6	490	160(68)
828-6427	03755	¥5,380	¥5,380	375×90	6	510	156(133)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 <http://www.dogyu.jp/>

土牛 **Carbide-tipped Scraper Heavy type**
DOGYU **日本**
同商品群
在庫数 **17** アイテム

超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

特長 ●従来品の超硬刃ケレン棒に比べ自重を約1.8倍重くし、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっています。

仕様 ●刃厚:4.5mm
材質 ●刃:超硬
●先端:SC材
●シャフト:焼き入れパイプ
●グリップ:天然ゴム
製造国 ●日本



全長
03756
03757

刃幅

発注単位1丁 土牛産業株[680048]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
129-2453	03756	¥3,580	¥3,580	375×50	6	800	149(103)
129-2436	03757	¥4,580	¥4,580	375×75	6	860	95(95)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 <http://www.dogyu.jp/>

土牛 **Scraper**
DOGYU **日本**
同商品群
在庫数 **17** アイテム

超硬スクレーパー

特長 ●1本で2サイズ使用可能です。
●ナットまわりのサビ落としや細かな作業に最適です。

仕様 ●刃厚:4.5mm
材質 ●刃:超硬
●グリップ:エラストマーゴム
製造国 ●日本



刃幅(B)
02280
02282

全長
刃幅(A)

発注単位1丁 土牛産業株[680048]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	刃幅(A)(mm)	刃幅(B)(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
471-5578	02280	¥2,560	¥2,560	208	21	3	6	105	61(118)
471-5586	02281	¥2,670	¥2,670	208	21	6	6	110	125(136)
471-5594	02282	¥2,780	¥2,780	240	31	11	6	160	82(110)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 <http://www.dogyu.jp/>

土牛 **Scraper**
DOGYU **日本**
同商品群
在庫数 **17** アイテム

超硬ストロングスクレーパー

特長 ●溶接のカス取り、塗装やサビ落としに最適です。
●本体部は鍛造品を使用して、強靱です。

仕様 ●刃厚:3.0mm
材質 ●刃:超硬
●グリップ:エラストマーゴム
製造国 ●日本



全長
02274
02276

刃幅

発注単位1丁 土牛産業株[680048]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
471-5519	02274	¥2,500	¥2,500	220×10	6	190	92(100)
471-5527	02275	¥2,600	¥2,600	225×30	6	220	117(104)
471-5535	02276	¥2,800	¥2,800	230×50	6	290	318(104)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 <http://www.dogyu.jp/>

土牛 **Scraper**
DOGYU **日本**
同商品群
在庫数 **17** アイテム

超硬ライトスクレーパー

特長 ●塗膜などの剥がし作業に最適です。
●本体部は薄く、軽量化しました。

仕様 ●刃厚:4.2mm
材質 ●刃:超硬
●グリップ:エラストマーゴム
製造国 ●日本



02277
02279

刃幅
195mm

発注単位1丁 土牛産業株[680048]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
471-5543	02277	¥1,620	¥1,620	195×10	6	70	56(122)
471-5551	02278	¥1,920	¥1,920	195×30	6	110	50(81)
471-5560	02279	¥2,250	¥2,250	195×50	6	140	59(63)


☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 <http://www.dogyu.jp/>

仁作 **Stainless Steel Scraper**
NISAKU **日本**
同商品群
在庫数 **25** アイテム

オールステンレス製ジャンボ皮スキ

特長 ●全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。
●総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。

仕様 ●刃厚:3mm
材質 ●刃:ステンレス(SUS420J2)
●パイプ:ステンレス(SUS304)
製造国 ●日本

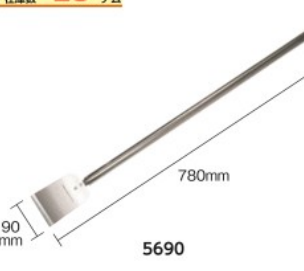

780mm
5690

90mm

発注単位1丁 株式会社刃物[667816]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
206-7036	5690	¥4,000	¥6,000	780×90	12	640	56(-)

☎商品のお問い合わせ:0256-63-2221 <http://www.nisaku.co.jp/>