

軽荷重用超小型ボールロックリテーナー

ボールロック
リテーナー

RoHS10




適用	型式	構成部品	
		①	②
標準セット	TRT	○	○
リテーナー 本体のみ	TRTO	○	○



①本体 **M** 材質 SNCM220相当
H 硬度 58 ~ 60HRC

②付属品
ネジ付ノックピン $\phi 6\text{ms} \times 20$ 1本
ボールリリースネジ M4×12 1本
六角穴付ボルト(規格表参照) 2本

バックングプラグ
標準Aタイプ(付属品)

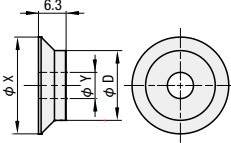

D	部品番号	X	Y
10	268488	15.88	+0.017 6 +0.012
13	268534	19.05	
16	268542	22.23	
20	268569	25.40	
25	268577	31.75	
32	268585	38.10	

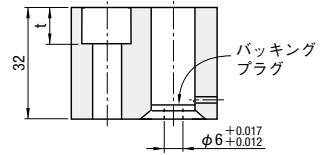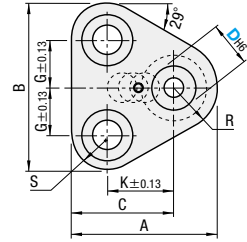


Ⓢ スプリング着脱方法 **P.567**

型式		A	B	C	G	K	R	S	t	△ 付属ボルト
Type	D									
TRT (標準) TRTO (リテーナー本体のみ)	10	38.5	40.6	29.0	11.1	19.0	9.5	9.5	9.5	M8×35
	13	41.7	47.9	29.0	14.3	19.0	12.7	9.5	9.5	
	16	43.3	51.6	29.0	15.9	19.0	14.3	9.5	9.5	
	20	47.5	57.9	30.0	17.5	19.0	17.5	11.0	11.5	M10×40
	25	59.2	68.8	37.0	19.8	23.8	22.2	16.5	13.5	M12×40
	32	59.2	68.8	37.0	19.8	23.8	22.2	16.5	13.5	

■特長

- ・丸パンチ、およびパイロットパンチ用のリテーナーです。
- ・取付面積は業界最小で、限られたスペースにより多くの穴あけを可能にします。
- ・ダイセットにねじ止めするだけで刃合せがいらす、取付時間を約半分に節約できます。
- ・焼き入れされたバックングプラグに、一本のノックピンを挿入するだけで位置決めが可能です。
- ・ボールリリース用のタップ穴を装備しています。
- ・他のボールロックリテーナーと取り付け互換性があります。

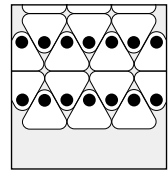

Order
注文例

型式
TRTO25



Delivery
出荷日

在庫品